




## Prozessadapter Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

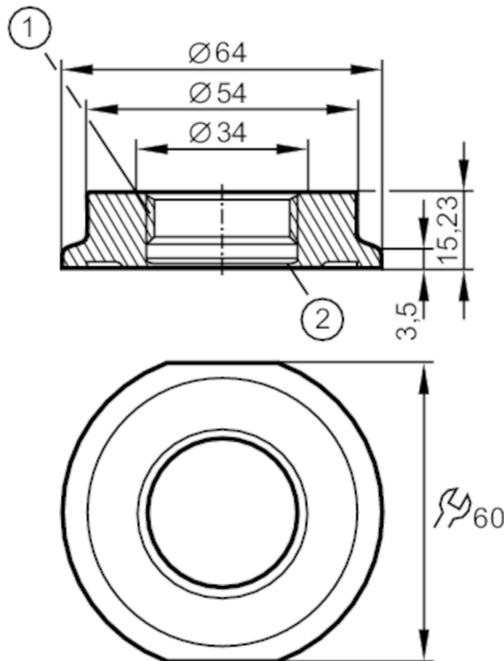

- 1 Aseptoflex-Gewinde
- 2 Aseptoflex-Dichtkante

EC 1935/2004

### Einsatzbereich

Montage	für ISO-Rohre (Reihe B)
Druckfestigkeit [bar]	25

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	259
Montageart	für ISO-Rohre (Reihe B)
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------