


Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified

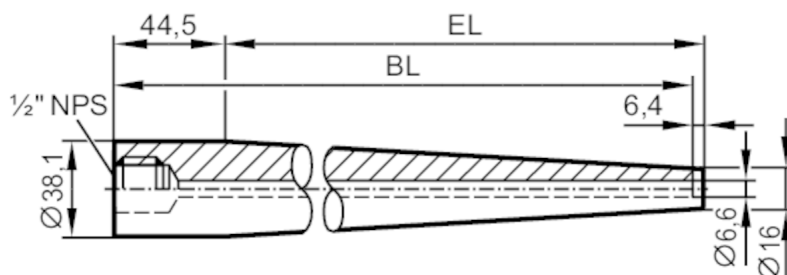

Einsatzbereich

Ausführung für Temperatursensoren EL = 300 mm

Druckfestigkeit [bar] 400

Genauigkeit / Abweichungen

Max. zulässige Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 25

Mechanische Daten

Gewicht [g] 1236

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Sensorikanschluss 1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT

Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 38,1 mm

Einbaulänge EL [mm] 191

Bohrungslänge BL [mm] 228,6

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück