


Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=300

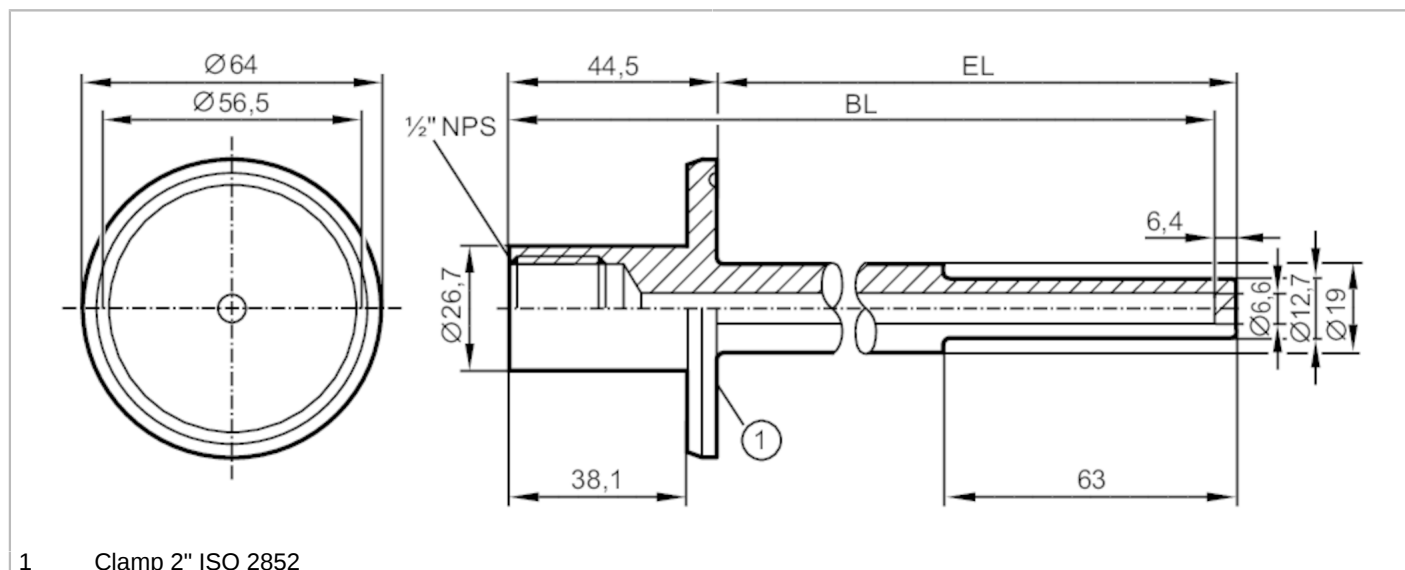

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich		
Ausführung		für Temperatursensoren EL = 350 mm
Druckfestigkeit	[bar]	25
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	725
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		1/2" NPS Ø 6 mm passend für G 1/2 und 1/2" NPT
Prozessanschluss		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		≤ 0,6 / -
Einbaulänge EL	[mm]	267
Bohrungslänge BL	[mm]	304,8
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück