


# E38425



## Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

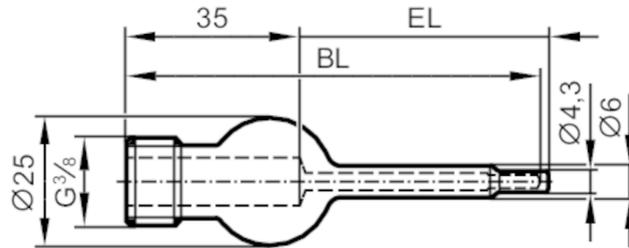

EC 1935/2004 EHEDG Certified



### Einsatzbereich

Ausführung	für Temperatursensoren EL = 83 mm
Druckfestigkeit [bar]	160

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	79,6
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 25 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,4 / -
Einbaulänge EL [mm]	50
Bohrungslänge BL [mm]	83

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------