 



Schutzrohr für Temperatursensoren

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20

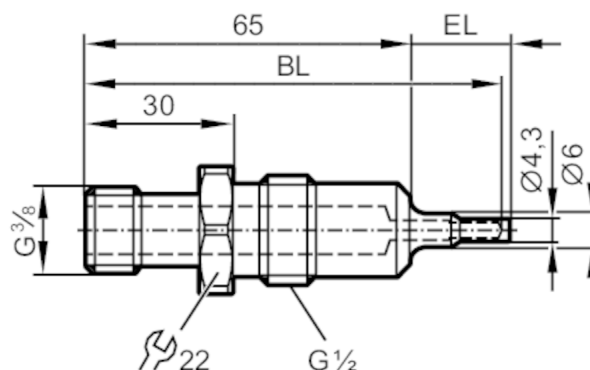

Einsatzbereich		
Ausführung		für Temperatursensoren EL = 83 mm
Druckfestigkeit	[bar]	16
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	101,2
Werkstoffe		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Anzugsdrehmoment	[Nm]	20
Sensorikanschluss		G 3/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss		G 1/2
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		< 0,4 / -
Einbaulänge EL	[mm]	20
Bohrungslänge BL	[mm]	83
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück