


# E38828

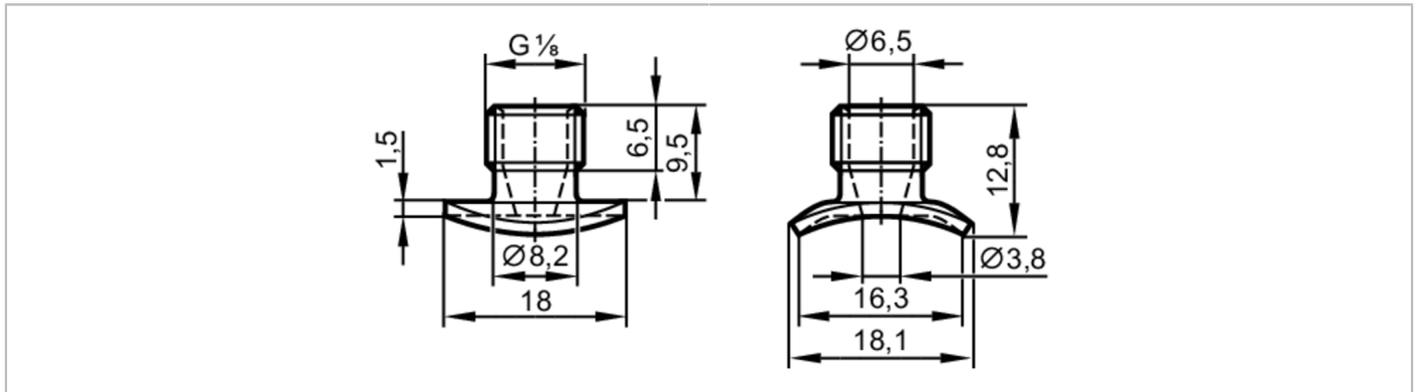

## Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	120
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	8,5
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/8 Innengewinde Ø 3 mm
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 18 mm ; Rohrengröße: DN25...DN100; Rohrwandstärke: 1,5 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	< 0,4 / -
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück