


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSN0002A05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: ENC10A

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

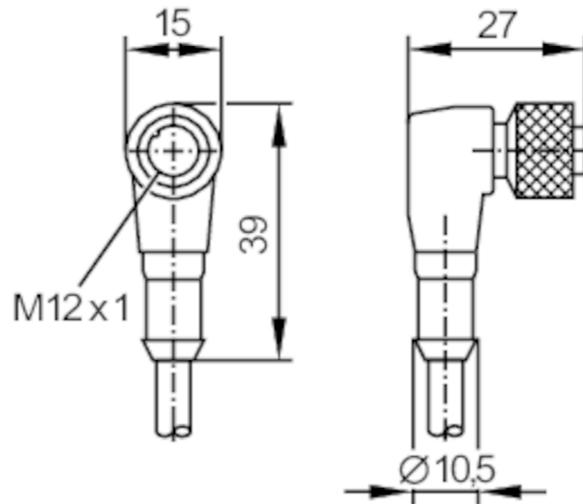

Einsatzbereich

Applikation Ex-Bereich Zone 1

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Sicherheitskennwerte

Max. Eigenkapazität [nF] 0,152

Max. Eigeninduktivität [µH] 1,2

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Bemerkungen Beim Einsatz von Buchsen im explosionsgeschützten Bereich (ATEX) bestehen besondere Anforderungen an die Verkabelung. Die Anforderungen der einschlägigen Errichterbestimmungen sind unbedingt durch den Anwender in Eigenverantwortung zu beachten.

Verpackungseinheit 1 Stück

E40075



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050MSN0002A05

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, blau, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss

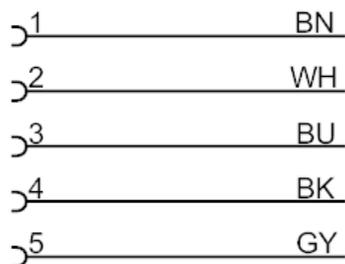

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß