


# E43310



## Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

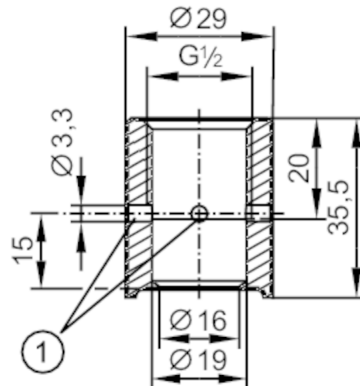

1 Leckagebohrung



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

### Einsatzbereich

Ausführung	für Rohrleitungen, mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

### Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Druckgeräterichtlinie EAC	Der Adapter ist für den Einsatz in Geräten, Maschinen und Anlagen bestimmt, die nicht unter die Kategorien der technischen Regel TR ZU 032/2013 fallen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	160,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

### Zubehör

Lieferumfang	O-Ringe:, FKM
--------------	---------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------