


Konfektionierbare Buchse

SDOGK210MKRFKSG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

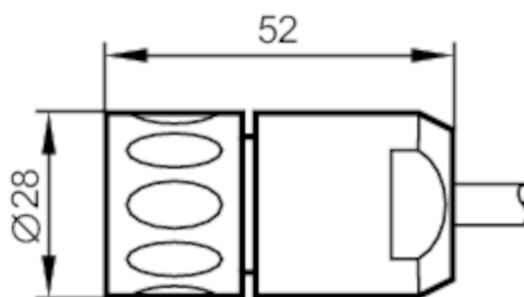

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...125
---------------------	------	-----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	68,8
---------	-----	------

Abmessungen	[mm]	28 x 28 x 52
-------------	------	--------------

Werkstoffe		Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz
------------	--	---

Werkstoff Griffkörper		Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt
-----------------------	--	---------------------------------------

Werkstoff Überwurfmutter		Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt
--------------------------	--	--

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Konfektionierbare Buchse

SDOGK210MKRFKSG


Elektrischer Anschluss

Löt-/Crimpanschluss: ...0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt

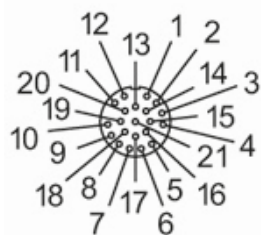

Anschluss

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____