


E60147



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MKR0010B12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

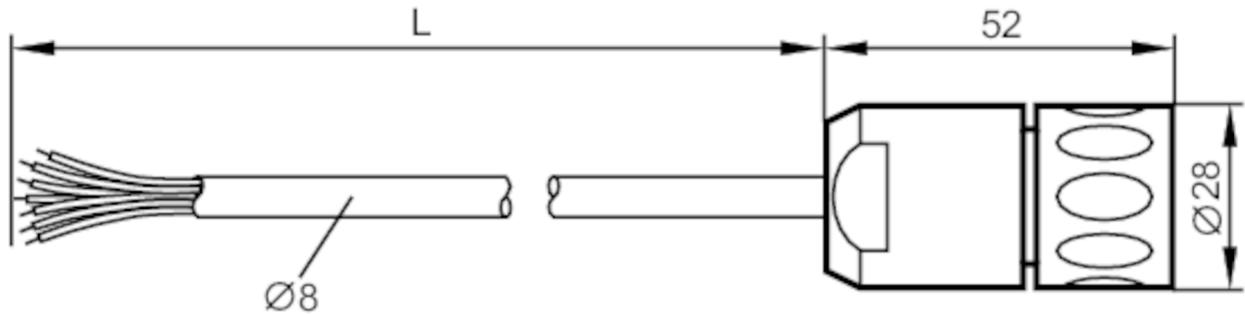

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 957,2

Abmessungen [mm] 28 x 28 x 52

Werkstoffe Messing kunststoffummantelt; PA 6.6 schwarz

Werkstoff Griffkörper Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, kunststoffummantelt / PA 6.6, kunststoffummantelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E60147



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK120MKR0010B12


Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: Messing, kunststoffummantelt

Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing / PA 6.6, kunststoffummantelt; Arretierung: PA 6.6, kunststoffummantelt

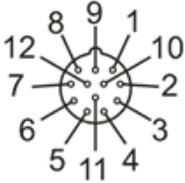

Anschluss

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß