


# E60175



## Konfektionierbare Buchse

SDOAJ120MSLFBPG

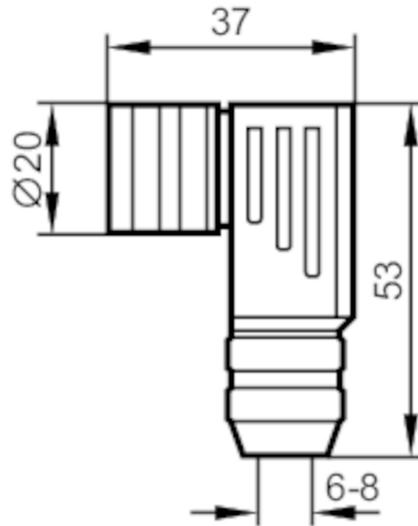

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 4,5...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 69,4

Abmessungen [mm] 37 x 20 x 53

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E60175



## Konfektionierbare Buchse

SDOAJ120MSLFBPG

### Elektrischer Anschluss

Lötanschluss: ...0,25 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M18, abgewinkelt; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

