


# E70455



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

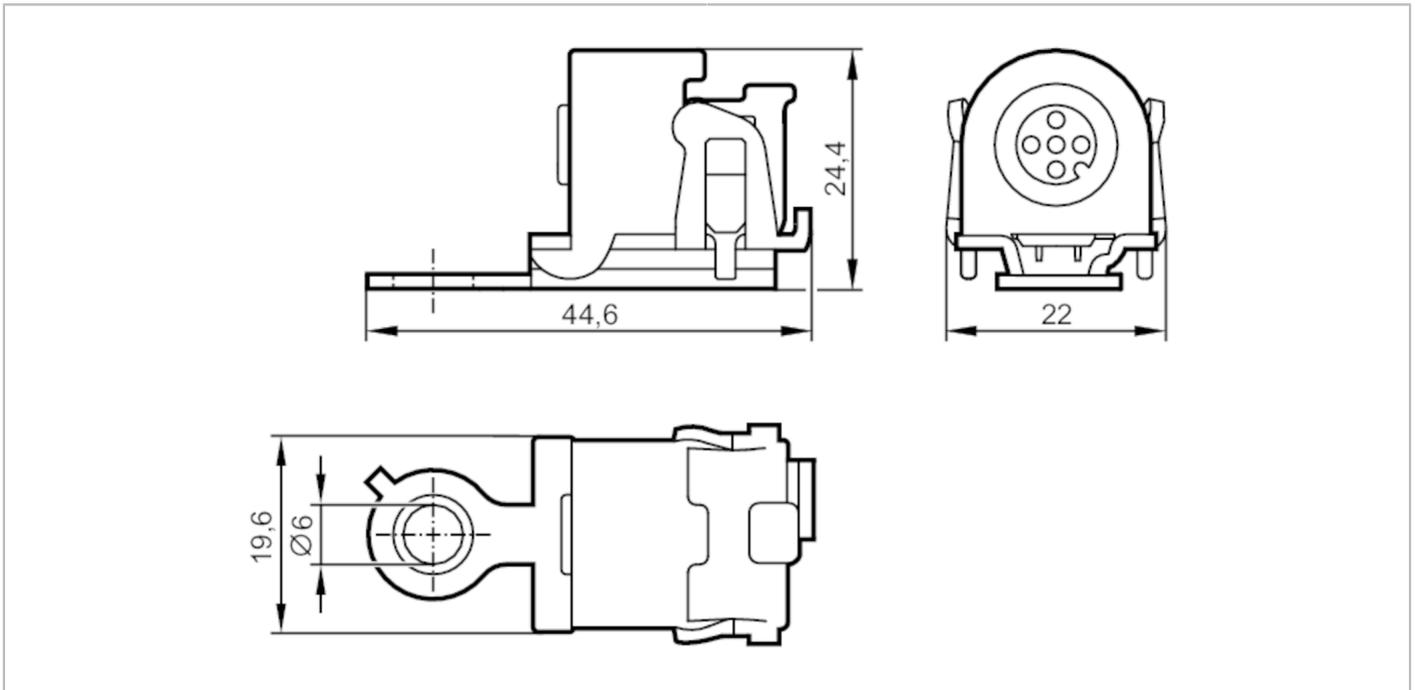

Einsatzbereich	
Ausführung	AS-i
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Ausgänge	
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A]	2
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-30...80
Schutzart	IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	47
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel:, E70390
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück


# E70455



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter ye ProcessL

### Elektrischer Anschluss

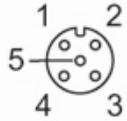

### Anschluss

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Anzugsdrehmoment: ...0,8 Nm