




## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter 2m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70598

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

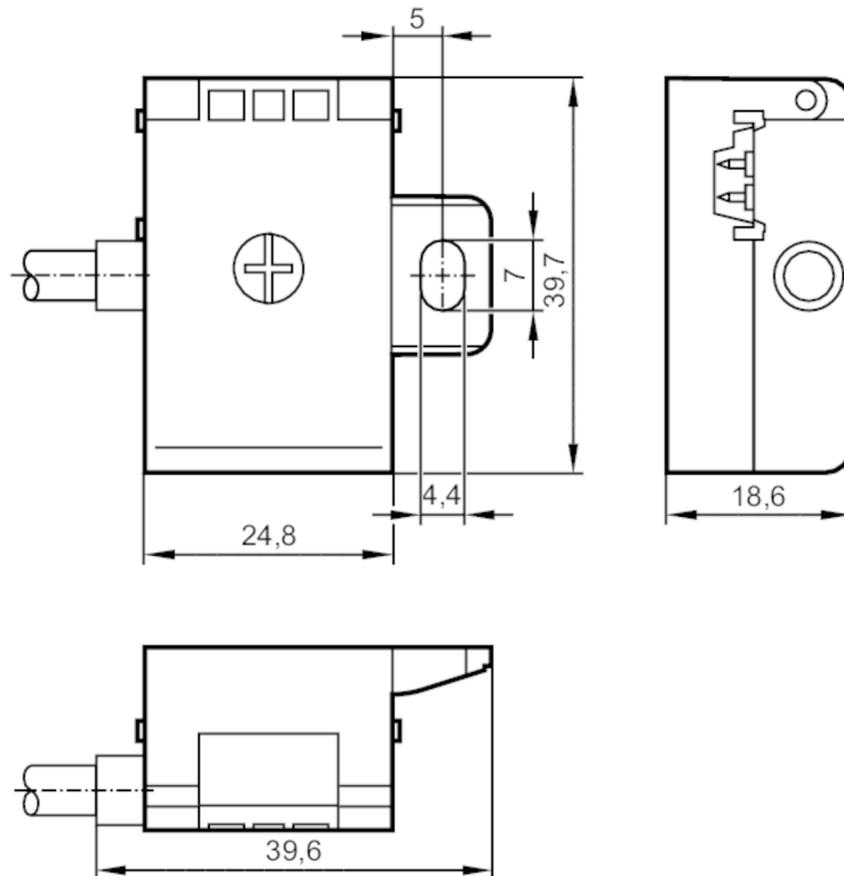

### Einsatzbereich

Applikation Übergang von Flachkabel auf Rundkabel

### Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...75

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 84

Abmessungen [mm] 39,7 x 18,6 x 39,6

Werkstoffe PA 6 faserverstärkt; Rundkabel: PUR; Adernisolation: PVC

Anzugsdrehmoment [Nm] < 1,65

### Zubehör

Zubehör optional Flachkabelendstück:, E70413  
Schrumpfschlauch:, E70113

# E70498



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter 2m

Bemerkungen	
Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 2 m; 2 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
AS-i +	braun
AS-i -	blau