


E70588



AS-Interface Spannungsverteiler

QUAD M12 AS-i/24V 4A

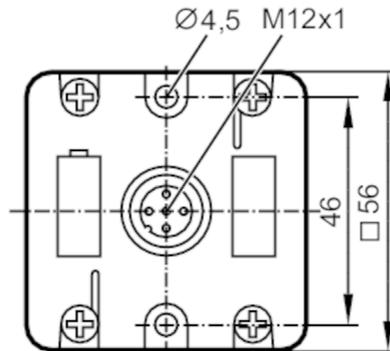

Einsatzbereich

Ausführung AS-i / 24 V

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2
Zusätzliche Spannungsversorgung [V]	24 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 65

Mechanische Daten


Gewicht [g]	95,5
Werkstoffe	PA 6.6; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Schrauben: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Mutter: 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: NBR; Flachkabeldichtung: NBR

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

 Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Funktionserde