


## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030MSS0020B03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

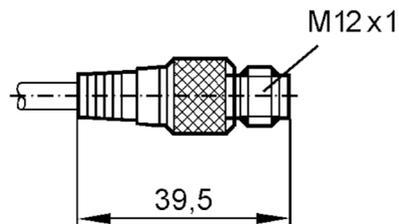

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

## Mechanische Daten

Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

## Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



# E70004



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGH030MSS0020B03

### Anschluss



BK =            Adernfarben :  
BN =            schwarz  
BU =            braun  
                  blau