




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031--S00,3A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11431

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

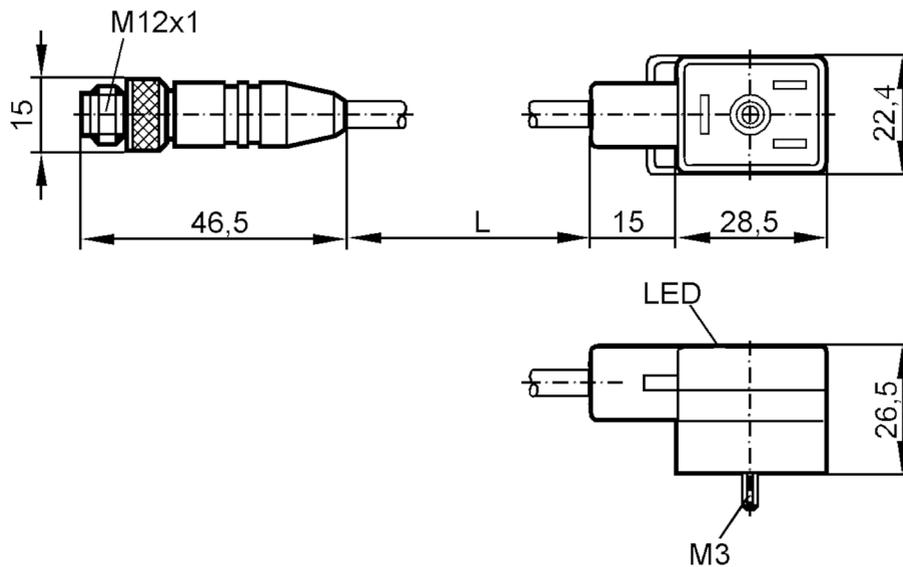

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[M]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

### Zubehör

Lieferumfang		Schraube Beschriftungsfeld
--------------	--	-------------------------------

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E70087




## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVSAB031--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

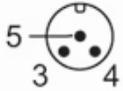

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

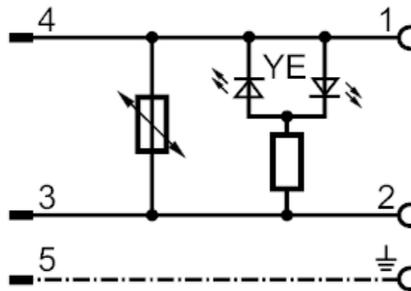

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B Industriestandard, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

