


E70105



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

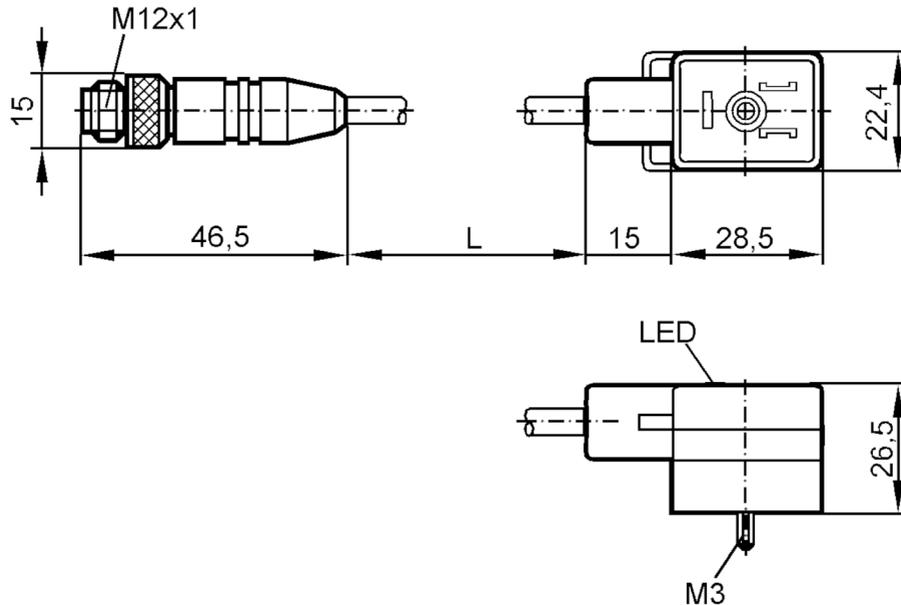

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 46,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Schraube
	Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E70105



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Anschluss

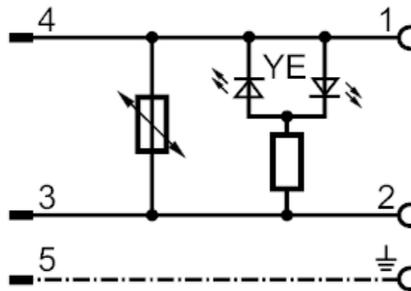

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

