


E70156



Einbaubuchse

ADOGH040--S0,50

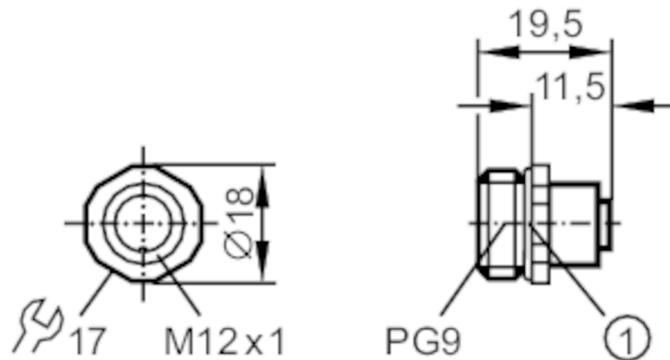

1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g] 28,7

Einbaugewinde PG 9

Werkstoffe Zinkdruckguss vernickelt

Werkstoff Griffkörper Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E70156



Einbaubuchse


ADOGH040--S0,50

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

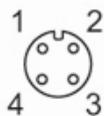

Anschluss



BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß