

E70167




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAB030PLS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70168

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

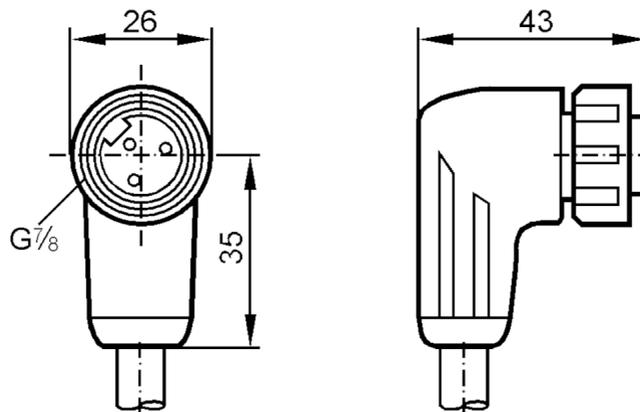

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 43 x 26 x 35

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E70167



Anschlusskabel mit Buchse

 
ADOAB030PLS0002E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA



Anschluss

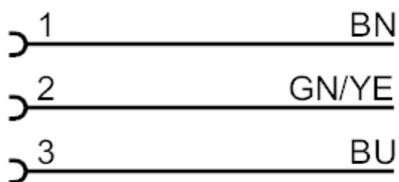

BN = Adernfarben :
braun
BU = blau
GN/YE = grün / gelb