




Anschlusskabel mit Stecker

ASTGB040PLS0002E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

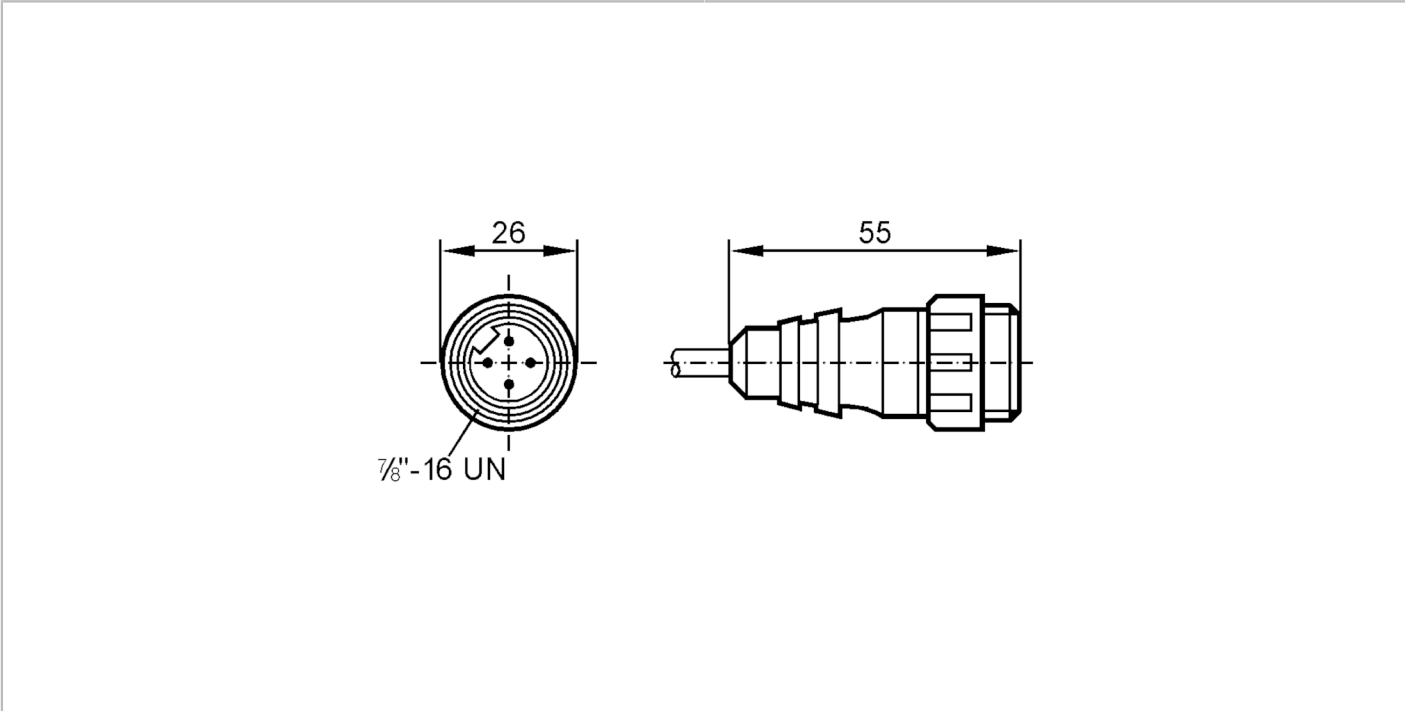

Elektrische Daten

|                  |     |                       |
|------------------|-----|-----------------------|
| Betriebsspannung | [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
|------------------|-----|-----------------------|

Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

Mechanische Daten

|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Abmessungen              | [mm] | 26 x 26 x 55 |
| Werkstoffe               |      | TPU          |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU          |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | PA           |

Bemerkungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Bemerkungen        | Pin 2 voreilend |
| Verpackungseinheit | 1 Stück         |

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



# E70171



## Anschlusskabel mit Stecker

ASTGB040PLS0002E04

### Anschluss

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Adernfarben : |
| BK = | schwarz       |
| BN = | braun         |
| BU = | blau          |
| WH = | weiß          |