


Konfektionierbare Buchse

SDOAL070PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11043

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

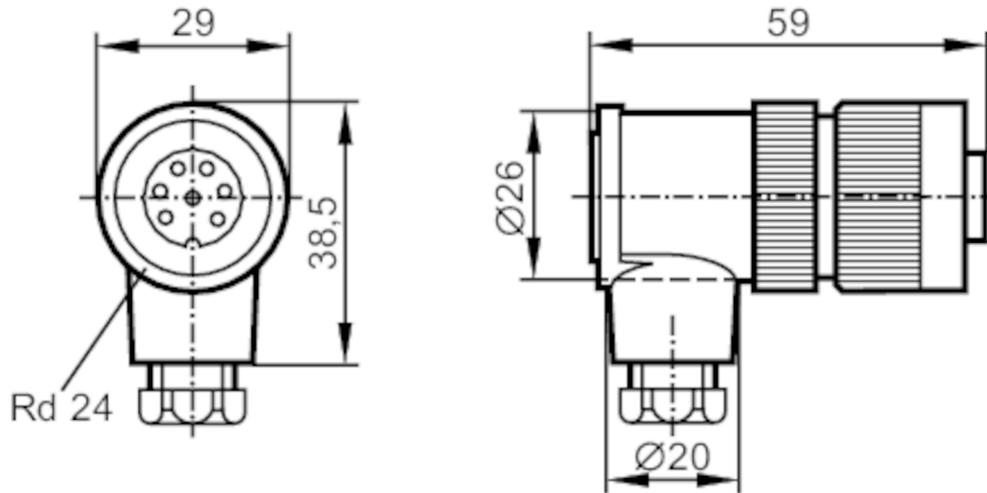

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...100

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

59 x 29 x 38,5

Werkstoffe

PBT

Werkstoff Griffkörper

PBT

Werkstoff Überwurfmutter

PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E70177

 


Konfektionierbare Buchse

SDOAL070PLSFKPG

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Rd24, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA; Kontakte: vergoldet



Anschluss

