

# E70185




## Verbindungskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT044

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

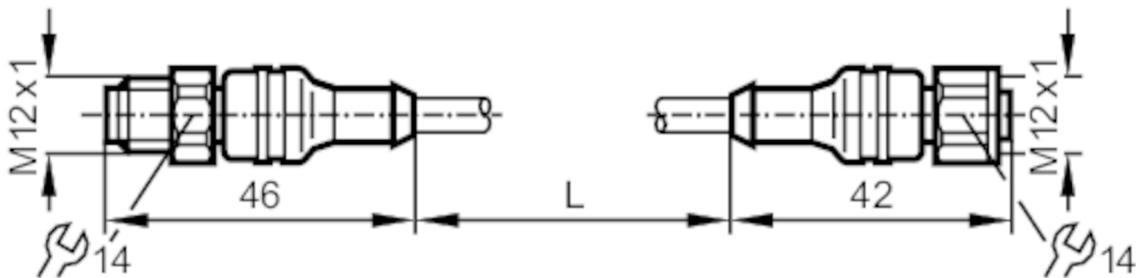

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67

### Mechanische Daten

Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E70185



## Verbindungskabel

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Anschluss

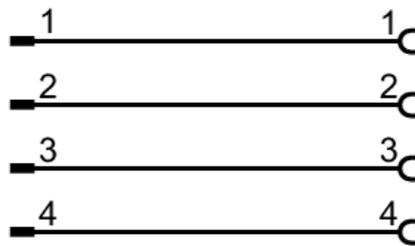

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet

