


AS-Interface Flachkabelabgriff

FK-Abgriff M12 2polig VA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

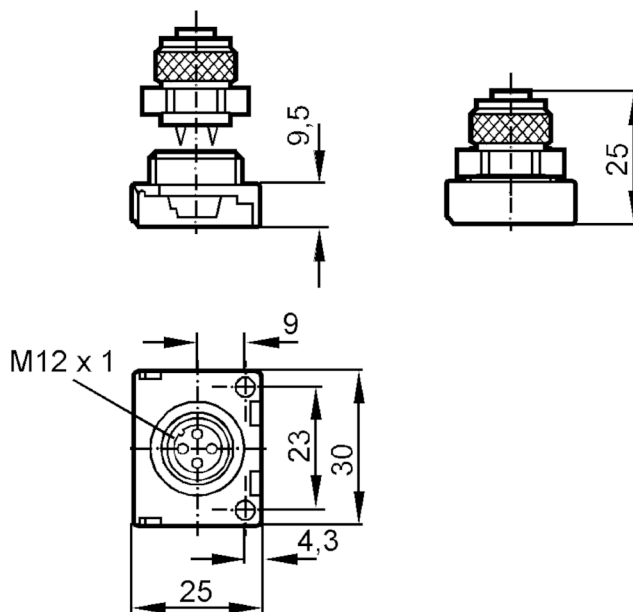

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Werkstoffe	PA; Überwurfmutter: Edelstahl; Dichtung: FKM
Werkstoff Griffkörper	PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA

