

# E70271




## AS-Interface Flachkabelabgriff

FLAT CABLE CONNECTOR M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E70471

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

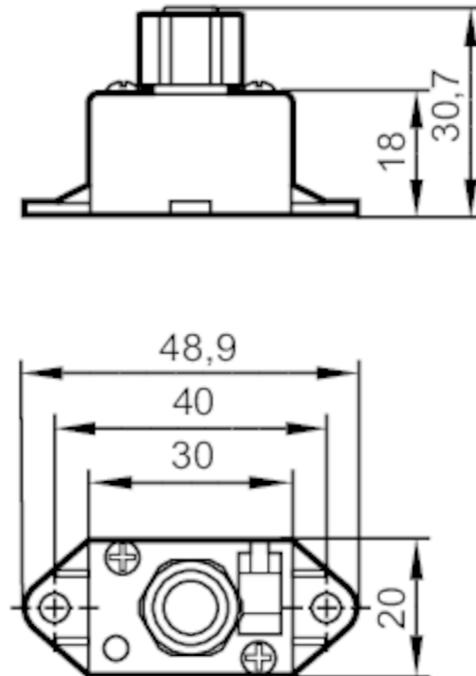

### Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...70 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

### Mechanische Daten

 
|            |     |                                                                                                                                                         |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht    | [g] | 16                                                                                                                                                      |
| Werkstoffe |     | Dichtung: NBR; Gehäuse: PA; O-Ring: FKM; Schrauben: 1.4305 (Edelstahl / 303); Überwurfmutter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Kontaktstifte: Bronze vergoldet |

### Bemerkungen

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Bemerkungen        | Umlaufende Dichtung<br>Überwurfmutter rastet ein |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                          |

### Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



# E70271



## AS-Interface Flachkabelabgriff

FLAT CABLE CONNECTOR M12

### Anschluss

|   |                         |
|---|-------------------------|
|   | AS-i Flachkabel gelb    |
| 1 | ASi +                   |
| 3 | ASi -                   |
|   | AS-i Flachkabel schwarz |
| 1 | + 24 V DC               |
| 3 | 0 V                     |