


E70372



AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL

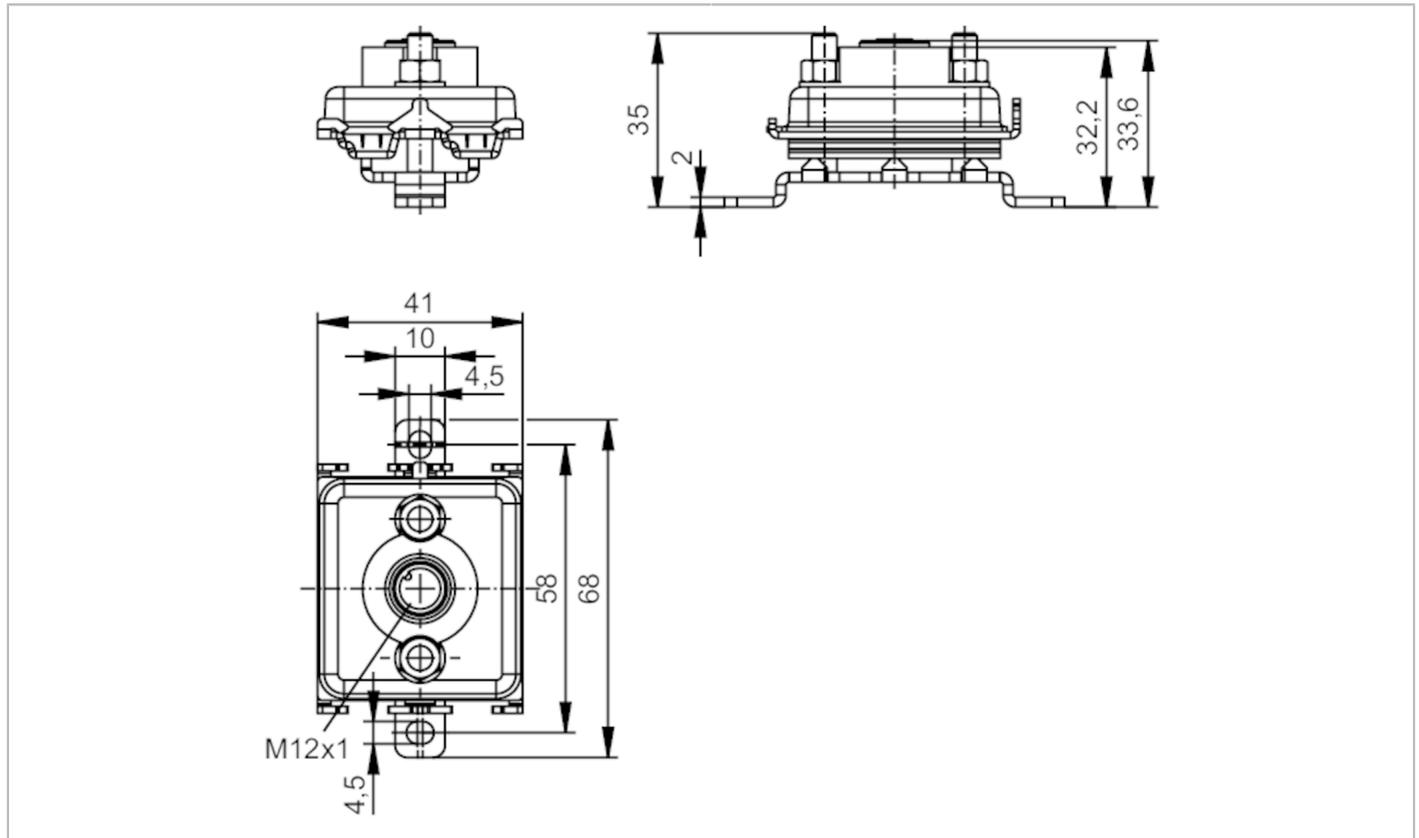

Einsatzbereich	
Ausführung	AS-i / 24 V
Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit gesamt [A]	2
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN [m]	2000
Schutzart	IP 67; IP 68; IP 69K
Verschmutzungsgrad	2
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 61000-6-2
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	104
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM
Anzugsdrehmoment [Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel, E70390

E70372



AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL


Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm

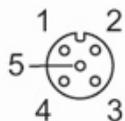

Anschluss

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.