


E7377A



AS-Interface Flachkabelverteiler

FC Splitter yelye II 3D/3G

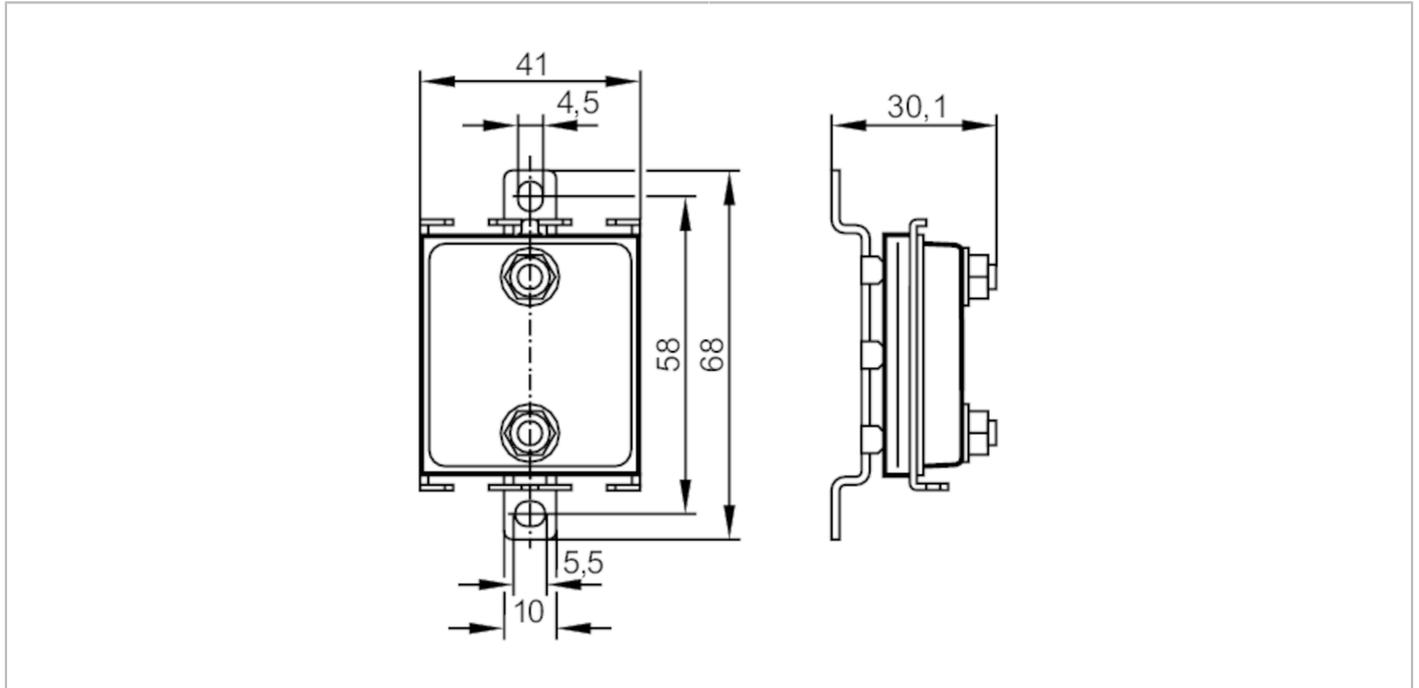

Einsatzbereich

Applikation zum Verteilen der AS-i Spannung oder der externen 24 V Versorgung

Elektrische Daten

Schutzklasse III

Strombelastbarkeit gesamt [A] 8

Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] 0...60

Schutzart IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)

Zulassungen / Prüfungen

ATEX Gerätekenzeichnung Ex II 3G Ex nA II T6 Gc X

Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Mechanische Daten

Gewicht [g] 132,5

Werkstoffe Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM

Anzugsdrehmoment [Nm] 2,5; (Befestigungsschraube)

Zubehör

Zubehör optional Drehmomentschlüssel:, E70390

Flachkabeldummy:, E70299

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück