


# E7377A



## AS-Interface Flachkabelverteiler

FC Splitter yelye II 3D/3G

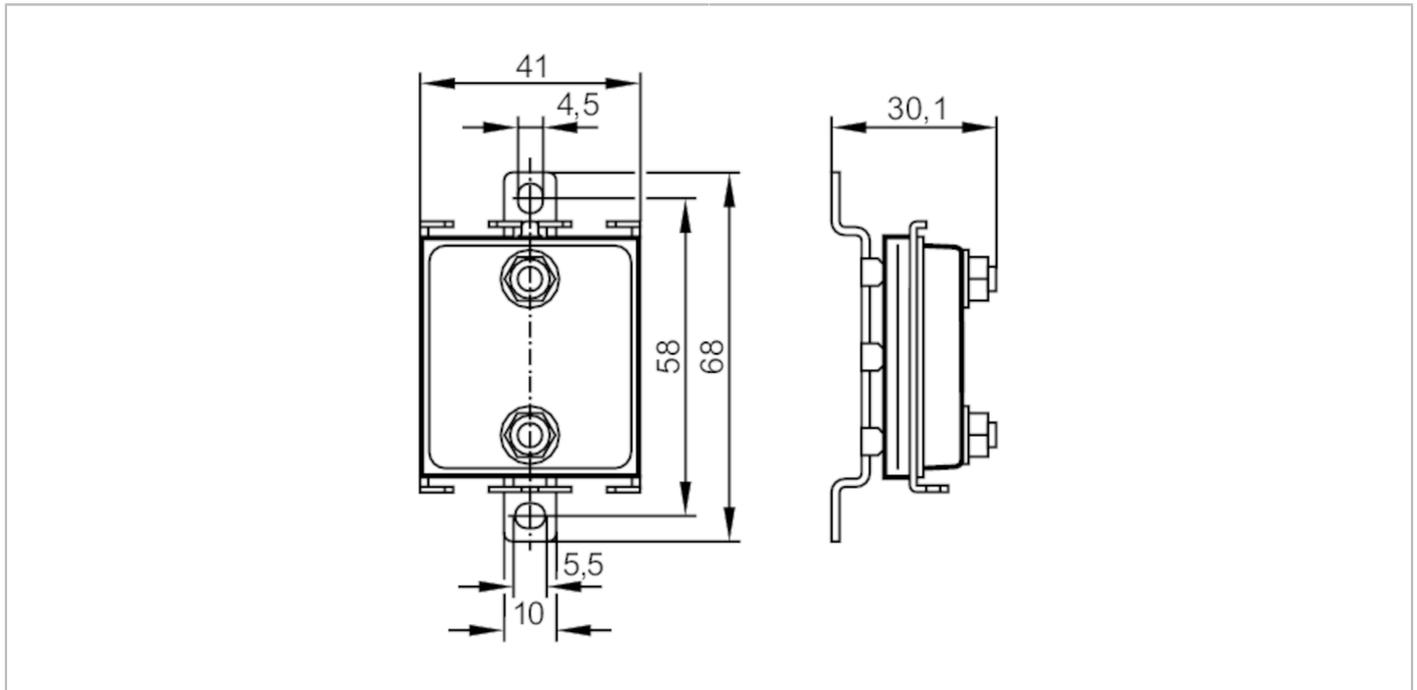

### Einsatzbereich

Applikation zum Verteilen der AS-i Spannung oder der externen 24 V Versorgung

### Elektrische Daten

Schutzklasse III  
 Strombelastbarkeit gesamt [A] 8

### Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] 0...60  
 Hinweis zur Umgebungstemperatur -15...60 °C: Nur in Verbindung mit EPDM-Kabel  
 Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))  
 Max. Höhe über NN [m] 2000  
 Schutzart IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)  
 Verschmutzungsgrad 2

### Zulassungen / Prüfungen

ATEX Gerätekenzeichnung II 3G Ex ec IIC T6 Gc X  
 II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

### Mechanische Daten

Gewicht [g] 132,5  
 Werkstoffe Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FKM; Dichtung: EPDM  
 Anzugsdrehmoment [Nm] 2,5; (Befestigungsschraube)

# E7377A



## AS-Interface Flachkabelverteiler

FC Splitter yelye II 3D/3G

Zubehör	
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel:, E70390 Flachkabeldummy:, E70299
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück