
E79998

AS-Interface Flachkabelabgriff

FC connector, M12, V2A, 1m



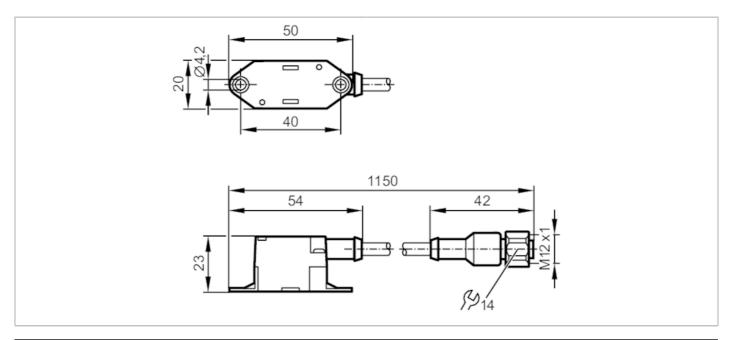

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Ausführung		AS-i
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,531,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-2070
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	82,7
Werkstoffe		Gehäuse Oberteil: PUR; Gehäuse Unterteil: PA 6.6; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303); Überwurfmutter: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen		
Bemerkungen		Das Flachkabel darf nicht im Verteiler enden.
		Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

 
Kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm 2 , PVC

Steckverbindung: M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: vergoldet




E79998

AS-Interface Flachkabelabgriff





Anschluss

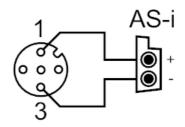

1 AS-i + 3 AS-i -