


# E80120



## Steckernetzteil

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

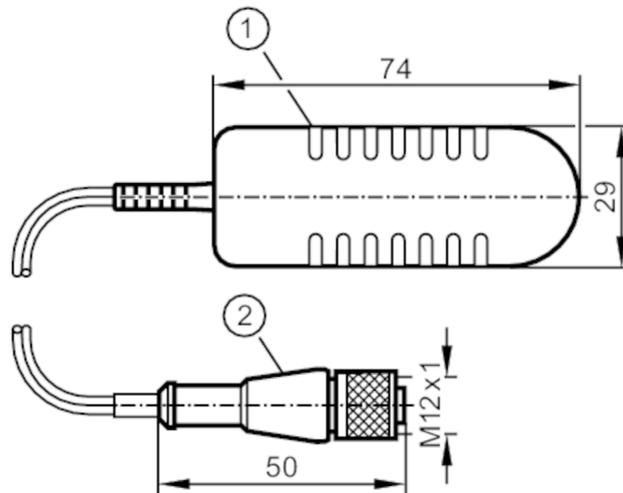

- 1 Netzteil  
2 M12-Steckverbindung



### Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	90...264
Ausgangsspannung DC	[V]	24
Schutzklasse		II
Max. Restwelligkeit	[mV]	200
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

### Ausgänge

Ausgangsstrom gesamt	[A]	1
----------------------	-----	---

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...40
Schutzart		IP 40; (M12-Steckverbindung: IP 69K)

### Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	203,5
Werkstoffe		Gehäuse: Kunststoff schwarz;

### Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

# E80120




## Steckernetzteil

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

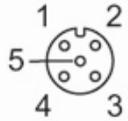

1	+
3	-