




Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

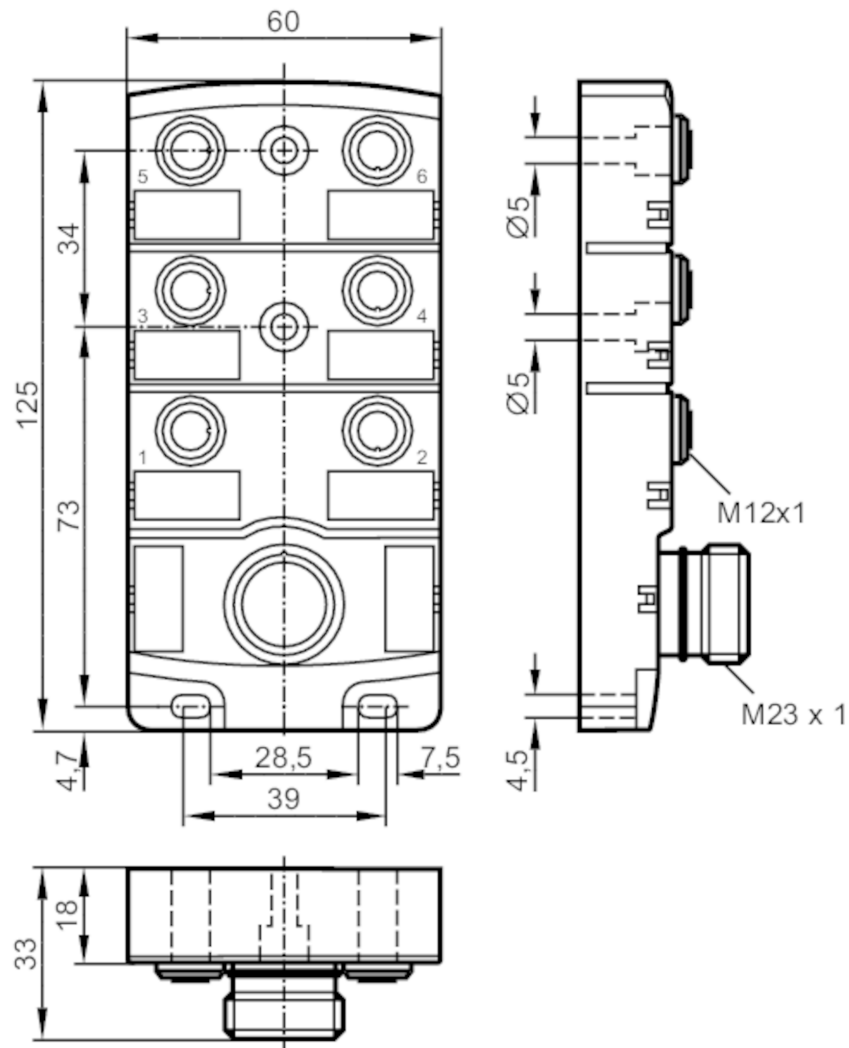

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikongefrei; Vergoldete Kontakte
Silikongefrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	241,5
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12

Zubehör

Lieferumfang	Verschlusskappen: 2
	Beschriftungsschilder: 6

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



Anschluss

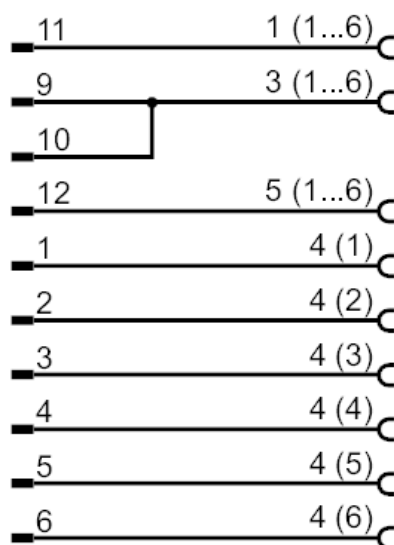



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

