


EBC138



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

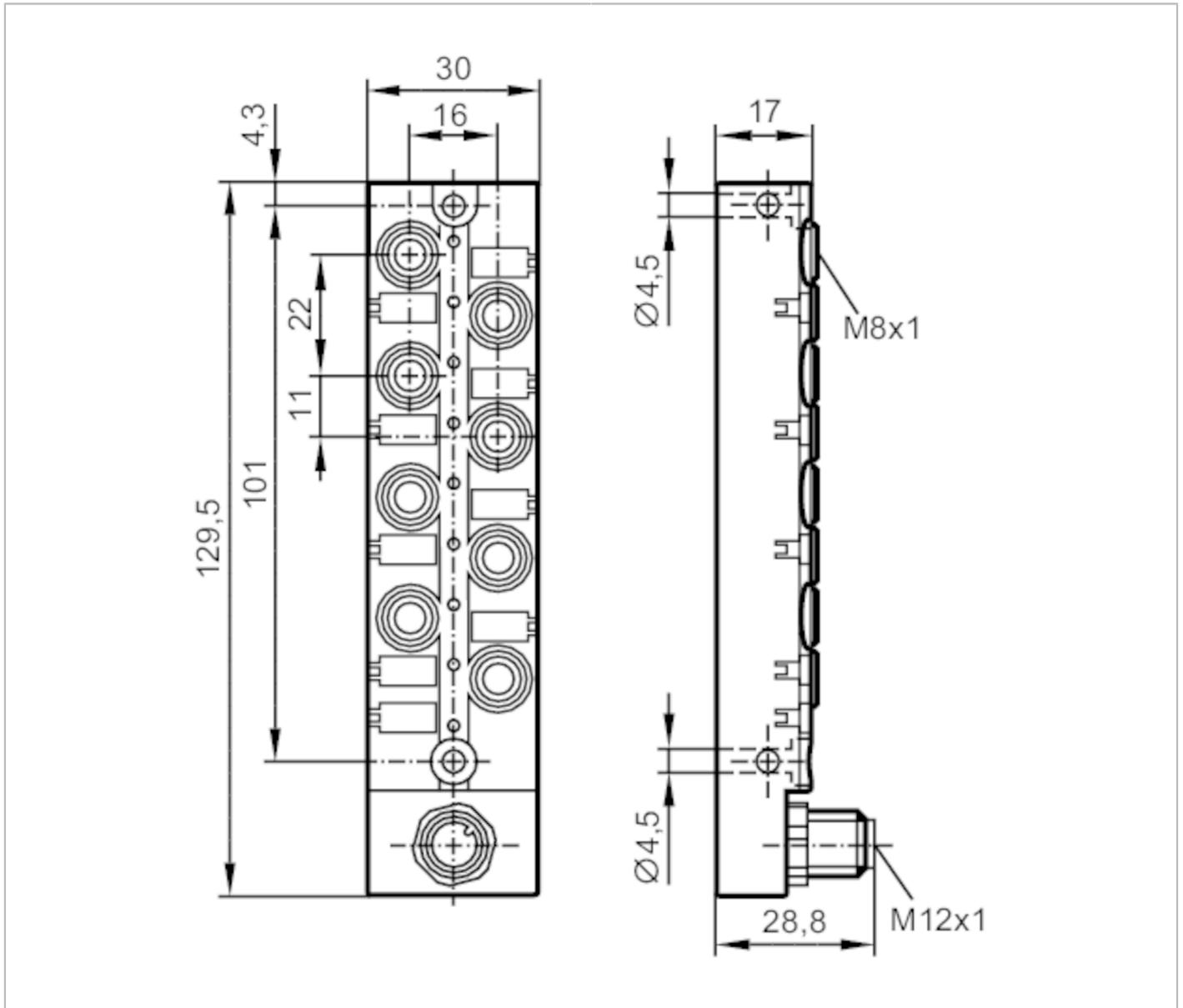

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80



Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	128,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M8

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör


Zubehör optional	Verschlusskappe: M8, E73005
------------------	-----------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

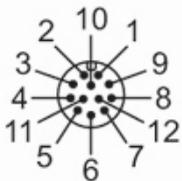




Zentralverteiler

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

Anschluss

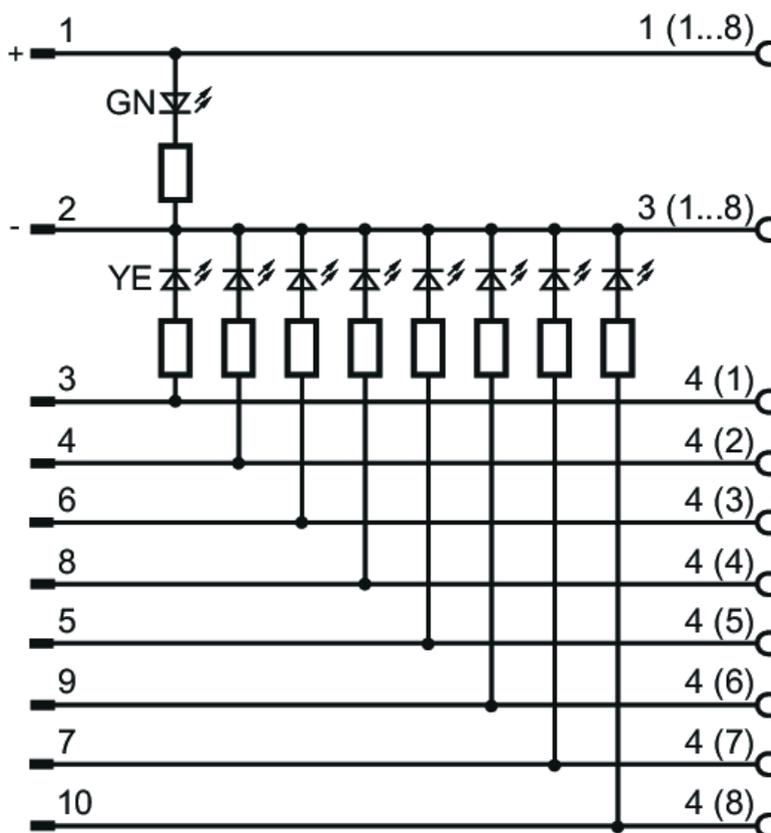

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

