


# EBC139



## Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

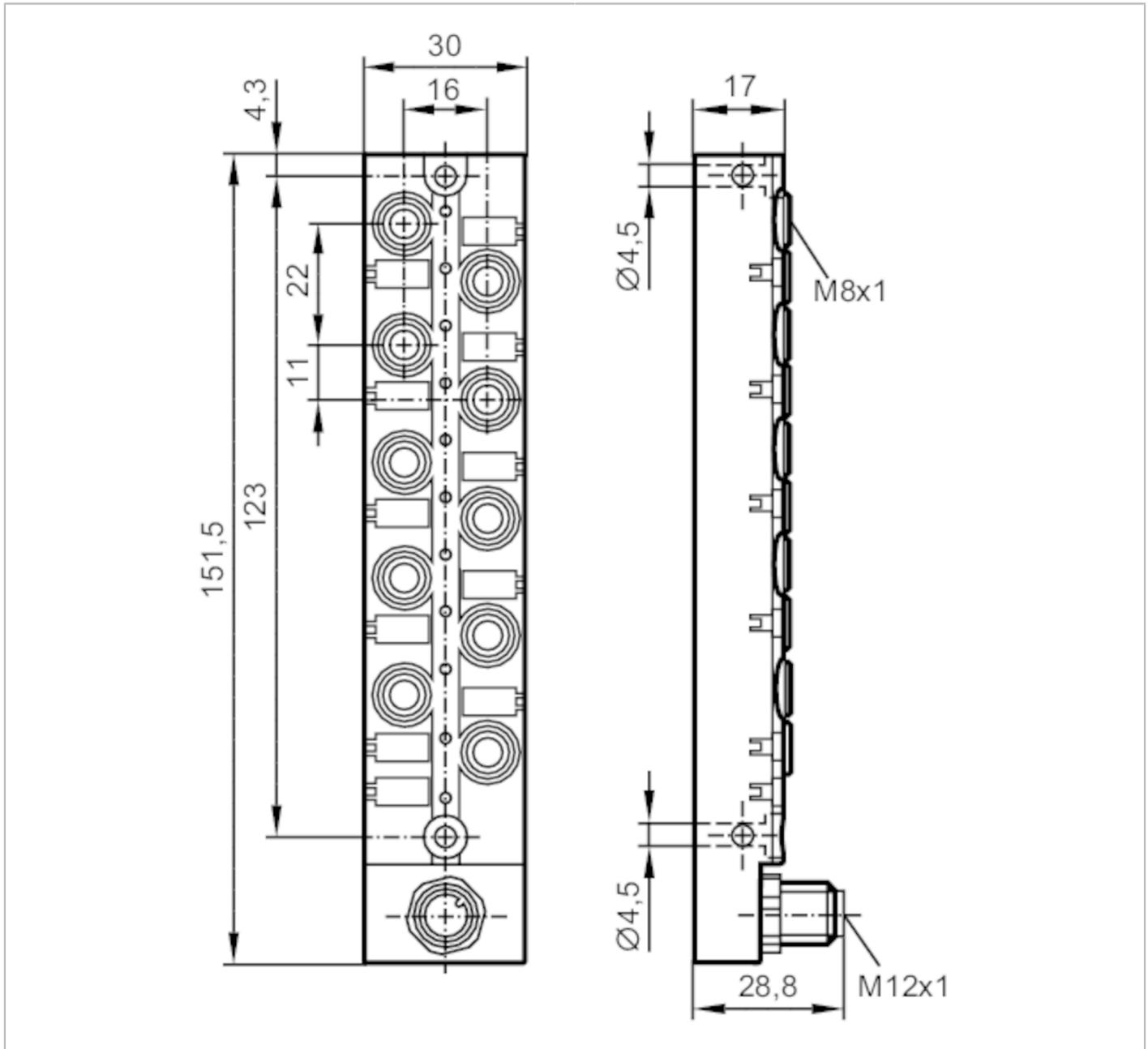

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

### Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP



## Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)

 
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	150,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		10
Ausführung Steckverbinder		M8

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	10 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün


Zubehör	
Zubehör optional	Verschlusskappe: M8, E73005

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

**Elektrischer Anschluss - Buchse**  
 Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



**Elektrischer Anschluss - Stecker**  
 Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

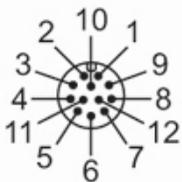



## Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

### Anschluss

