


# EC0454




## Konfektioniertes Verbindungskabel mit Kontaktgehäuse

BasicCable/Display 5m

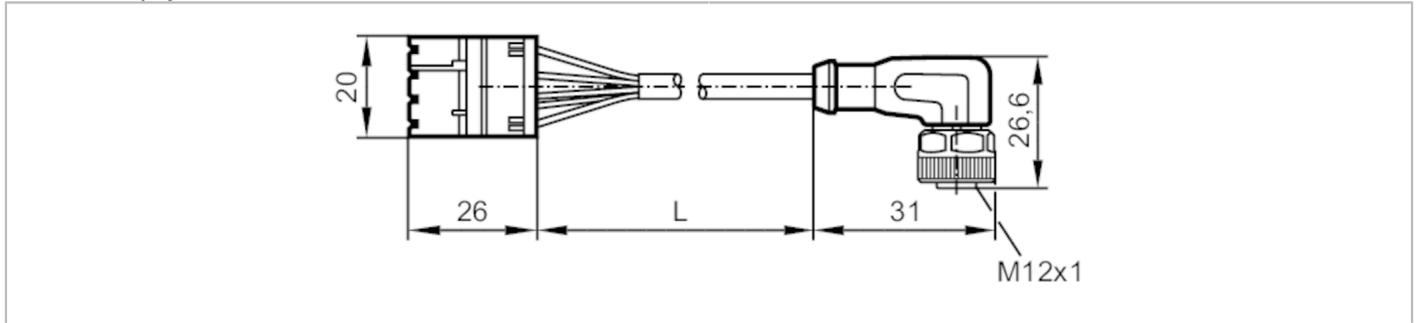

Einsatzbereich	
Ausführung	konfektioniert, für BasicController und BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Applikation	Spannungsversorgung; CAN-Bus
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	194,4
Bemerkungen	
Bemerkungen	CAN-Bus Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind im Standard Timer-Kontaktgehäuse und im M12-Steckverbinder integriert
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 5 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Anschluss	

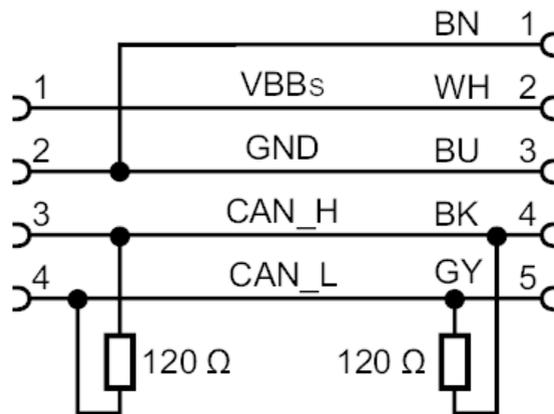

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß

Steckverbindung: 1 x M12