




Anschlussleitung mit Steckverbindung

Cable/Connecting/14p/2m

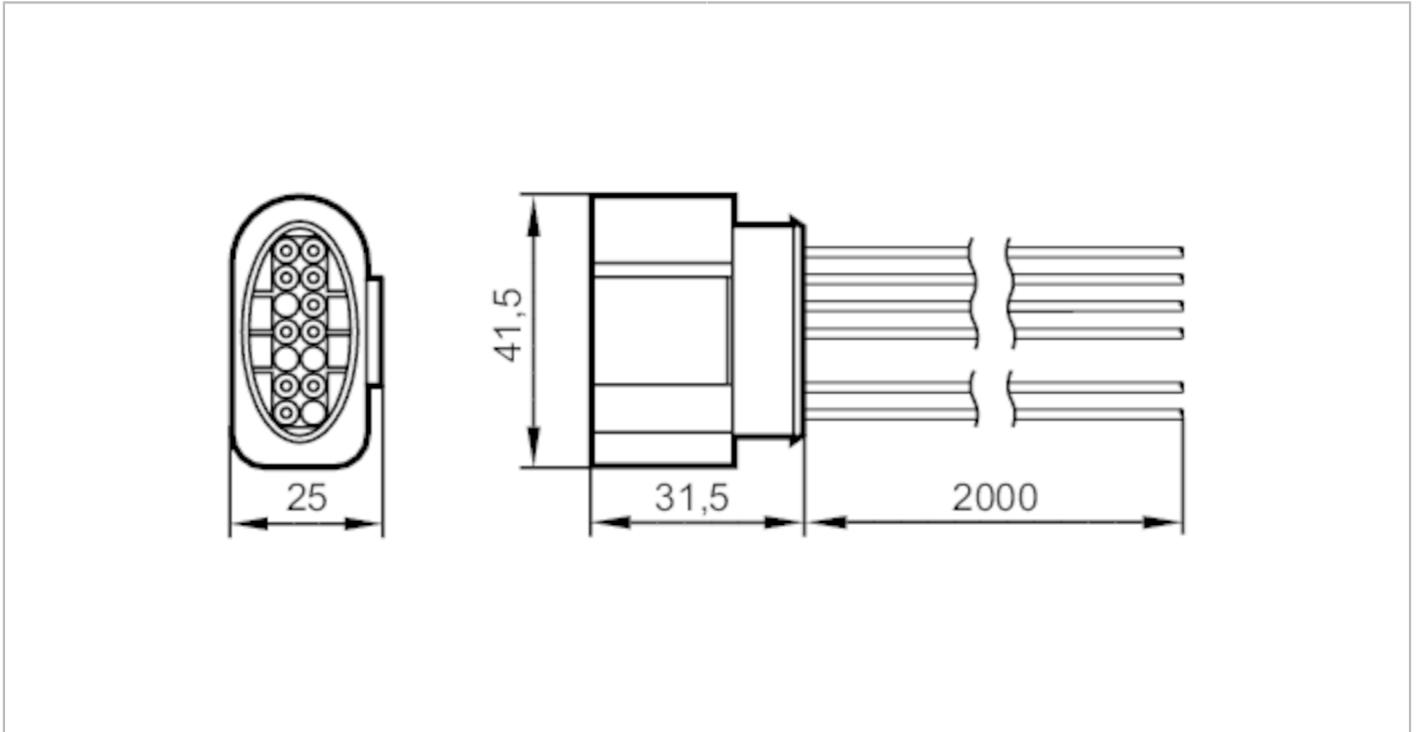

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 8...32 DC

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [°C] -40...80

Schutzart IP 67

Mechanische Daten


Gewicht [g] 147,3

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2,0 m, PUR, schwarz; 10 x 0,5 mm²

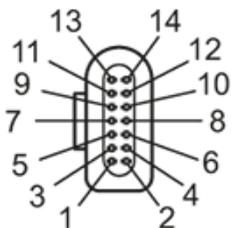




Anschlussleitung mit Steckverbindung

Cable/Connecting/14p/2m

Anschluss

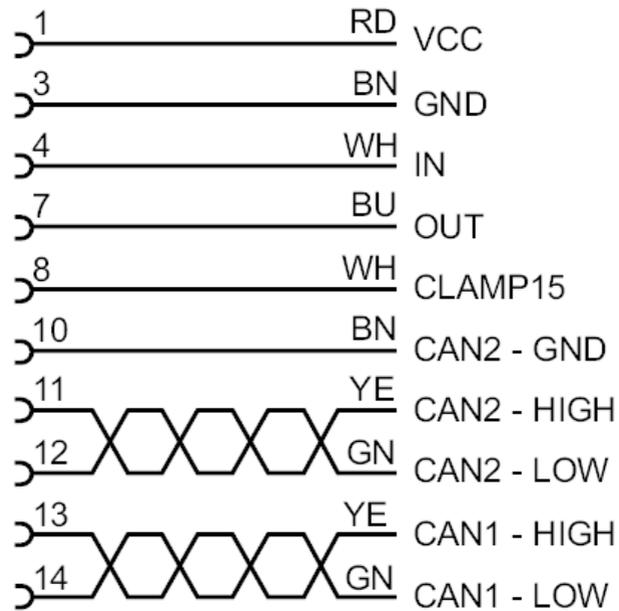

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb