





Y-Verbindungskabel

Cable/Plug&Play/M12/0.6m

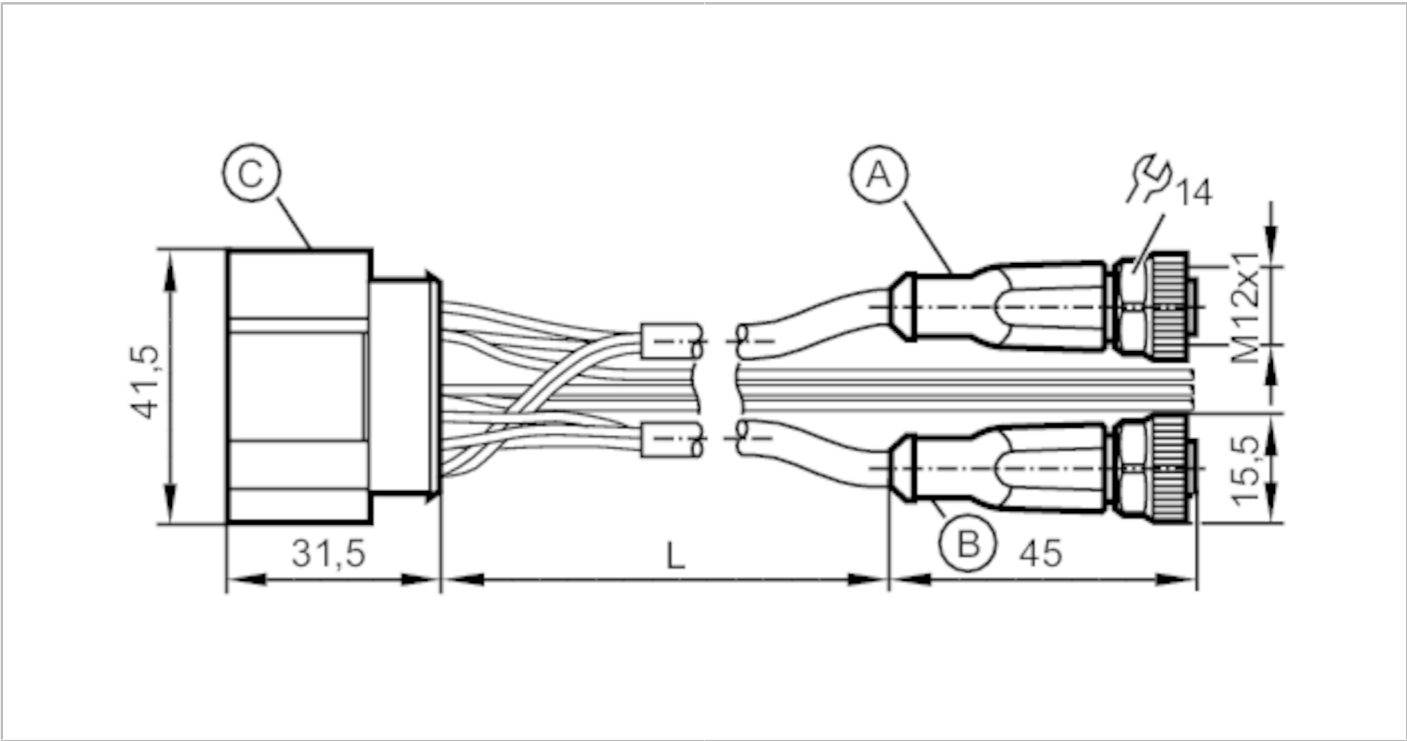

| Einsatzbereich             |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ausführung                 | Adapterkabel                                              |
| Elektrische Daten          |                                                           |
| Betriebsspannung [V]       | 8...32 DC                                                 |
| Umgebungsbedingungen       |                                                           |
| Umgebungstemperatur [°C]   | -20...85                                                  |
| Mechanische Daten          |                                                           |
| Gewicht [g]                | 109                                                       |
| Werkstoffe                 | Gehäuse: PBT schwarz; Buchse: TPU orange; Dichtung: Viton |
| Bemerkungen                |                                                           |
| Verpackungseinheit         | 1 Stück                                                   |
| Elektrischer Anschluss - C |                                                           |

Steckverbindung: 1 x AMP-Stecker, gerade

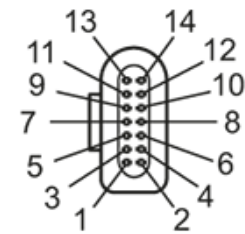


| Elektrischer Anschluss                            |
|---------------------------------------------------|
| Kabel: 0,6 m, PUR, schwarz, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm² |
| Kabel: 0,6 m, PUR, schwarz, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm² |

## Y-Verbindungskabel

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Kabel: 0,6 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss

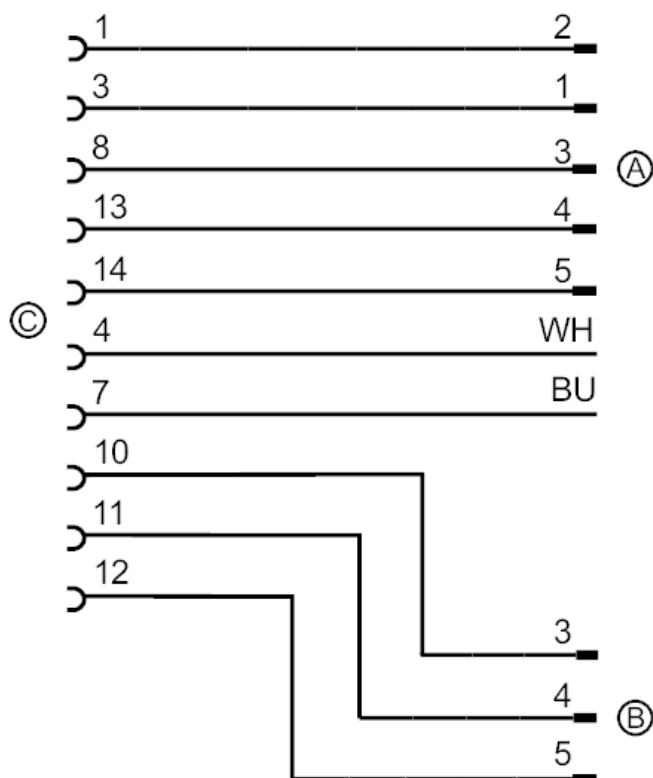

### Elektrischer Anschluss - A

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

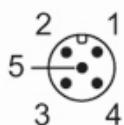

### Elektrischer Anschluss - B

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

