



Konfektionierbare Buchse

SDOAH040VASFKPG



| Einsatzbereich                                                             |      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft                                                      |      | silikonfrei; Vergoldete Kontakte                       |
| Applikation                                                                |      | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
| Silikonfrei                                                                |      | ja                                                     |
| Elektrische Daten                                                          |      |                                                        |
| Betriebsspannung                                                           | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                    |
| Schutzklasse                                                               |      | II                                                     |
| Strombelastbarkeit gesamt                                                  | [A]  | 4; (...40 °C)                                          |
| Umgebungsbedingungen                                                       |      |                                                        |
| Umgebungstemperatur                                                        | [°C] | -25...100                                              |
| Lagertemperatur                                                            | [°C] | -25...55                                               |
| Lagerfeuchte                                                               | [%]  | 10...100                                               |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                    |
| Schutzart                                                                  |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                            |
| Mechanische Daten                                                          |      |                                                        |
| Gewicht                                                                    | [g]  | 41,8                                                   |
| Werkstoff Griffkörper                                                      |      | PA 6.6                                                 |
| Werkstoff Überwurfmutter                                                   |      | 1.4404 (Edelstahl / 316L)                              |
| Werkstoff Dichtung                                                         |      | EPDM                                                   |
| Bemerkungen                                                                |      |                                                        |
| Verpackungseinheit                                                         |      | 1 Stück                                                |



## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040VASFKPG

### Elektrischer Anschluss


Schraubklemmen: 0,25...1 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!



### Anschluss

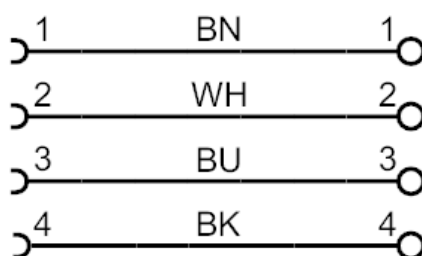

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
|    | Adernfarben                             |
| BK | schwarz                                 |
| BN | braun                                   |
| BU | blau                                    |
| WH | weiß                                    |
|    | Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2 |