


EVF567



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040VASFKPG

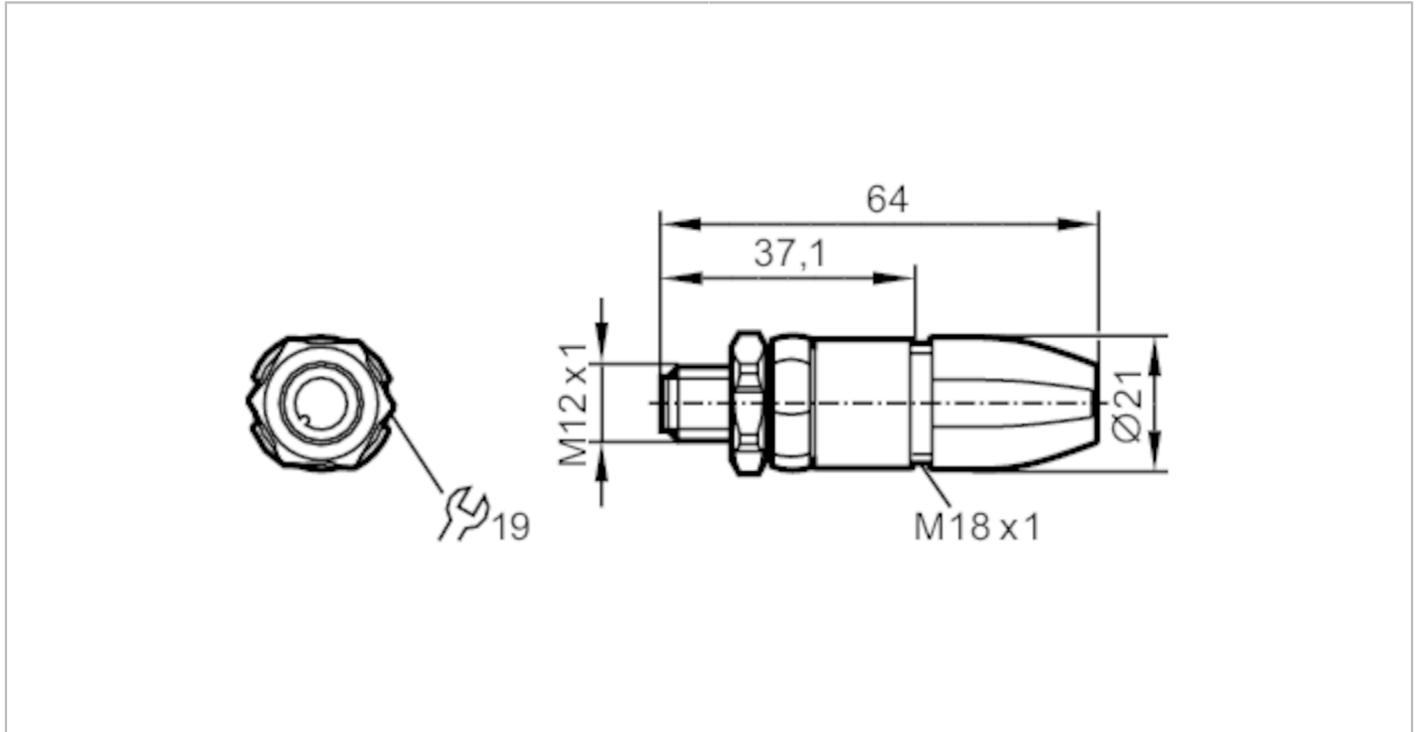

| Einsatzbereich | |
|--|--|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; Vergoldete Kontakte |
| Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
| Silikonfrei | ja |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Schutzklasse | II |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4; (...40 °C) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 |
| Lagertemperatur [°C] | -25...55 |
| Lagerfeuchte [%] | 10...100 |
| Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 31,7 |
| Werkstoff Griffkörper | PA 6.6 |
| Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
| Werkstoff Dichtung | EPDM |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

EVF567



Konfektionierbarer Stecker

 
SSTGH040VASFKPG

Elektrischer Anschluss


Schraubklemmen: 0,25...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: EPDM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!



Anschluss

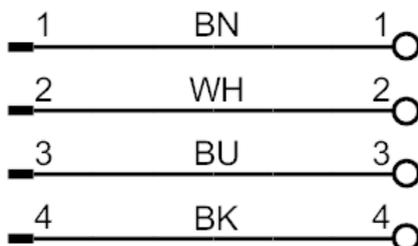

| | |
|----|-------------|
| | Adernfarben |
| BK | schwarz |
| BN | braun |
| BU | blau |
| WH | weiß |

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2