


O2D943



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

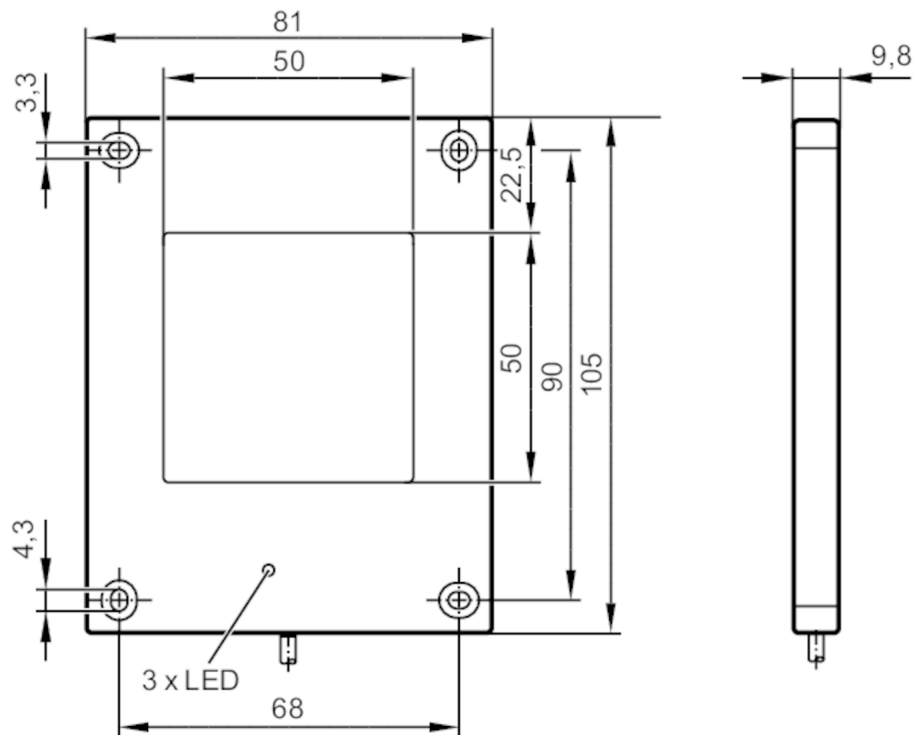

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
----------	---------------

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Leuchtfeld [mm]	50 x 50
Bauform	Hintergrundbeleuchtung
Betriebsart	Dauerlicht- oder Pulsbetrieb

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	-10...10
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	< 325
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	875

Eingänge

Trigger	5...24 V
---------	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-10...50
Schutzart	IP 54



Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Überhitzungsschutz	ja; (> 50 °C)
--------------------	---------------

Zulassungen / Prüfungen

Photobiologische Sicherheit	freie Gruppe; (EN 62471)
MTTF [Jahre]	309

Mechanische Daten

Gewicht [g]	264,4
Abmessungen [mm]	105 x 81 x 9,8
Werkstoffe	Aluminium
Optikwerkstoff	Glas

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur / Übersteuerung	1 x LED, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------


Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,30 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Anschluss

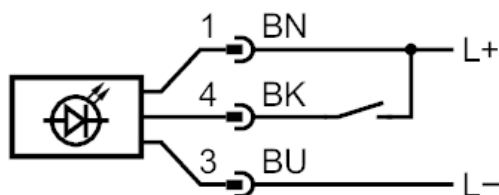

1	L +
3	L -
4	Trigger
Adernfarben :	
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau