


Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

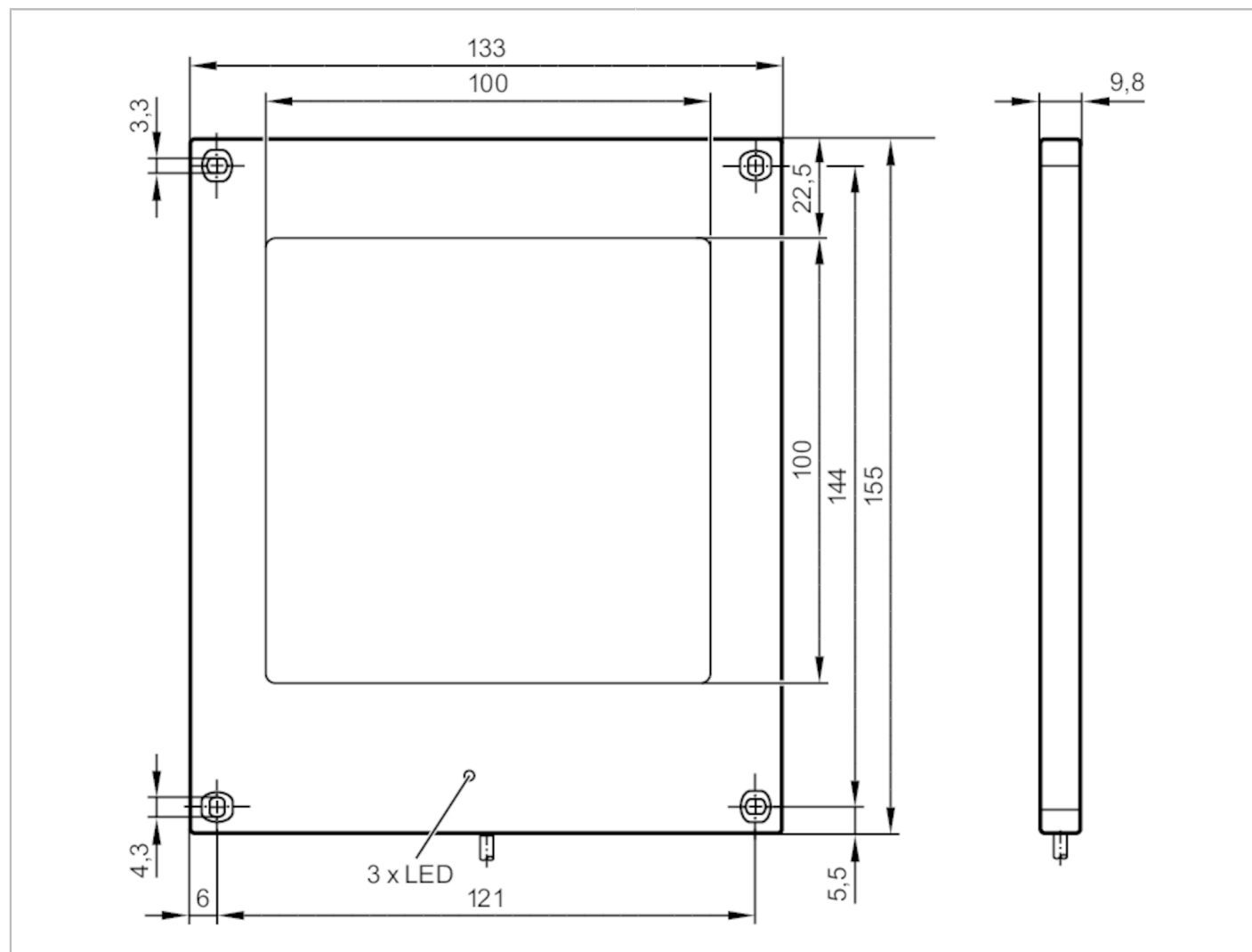

Produktmerkmale

Lichtart

Rotlicht

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Leuchtfeld [mm]

100 x 100

Bauform

Hintergrundbeleuchtung

Betriebsart

Dauerlicht- oder Pulsbetrieb

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]

-10...10

Betriebsspannung [V]

24 DC

Stromaufnahme [mA]

< 410

Schutzklasse

III

Verpolungsschutz

ja

Lichtart

Rotlicht

Wellenlänge [nm]

617



Externe Beleuchtung


BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Eingänge		
Trigger		5...24 V
Ausgänge		
Überlastfest		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Schutzart		IP 54
Überhitzungsschutz		ja; (> 50 °C)
Zulassungen / Prüfungen		
Photobiologische Sicherheit		freie Gruppe; (EN 62471)
MTTF	[Jahre]	292
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	450,1
Abmessungen	[mm]	155 x 133 x 9,8
Werkstoffe		Aluminium
Optikwerkstoff		Glas
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Leuchtzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
	Übertemperatur / Übersteuerung	1 x LED, rot
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet		
		

Externe Beleuchtung

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Anschluss

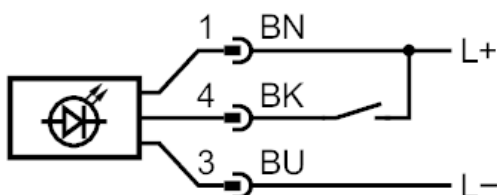

1	L +
3	L -
4	Trigger
Adernfarben :	
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau