




Einweglichtschränke Sender

OFS-00KG/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OF5018

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

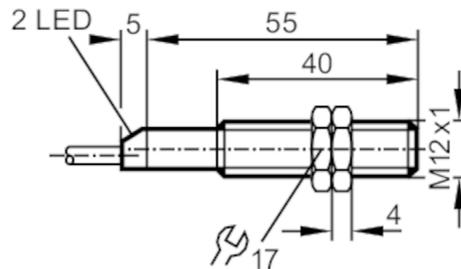

Produktmerkmale

| | |
|----------|----------------|
| Lichtart | Infrarotlicht |
| Gehäuse | Gewindebauform |

Einsatzbereich

| | |
|------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip | Einweglichtschränke |
|------------------|---------------------|

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|------|---------------|
| Betriebsspannung | [V] | 10...36 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | < 20 |
| Schutzklasse | | II |
| Verpolungsschutz | | ja |
| Lichtart | | Infrarotlicht |

Ausgänge

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kurzschlusschutz | ja |
| Ausführung Kurzschlusschutz | getaktet |
| Überlastfest | ja |

Erfassungsbereich

| | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------|
| Sender / Empfänger | Sender | |
| Reichweite | [m] | < 4 |
| Max. Lichtfleckdurchmesser | [mm] | 700 |
| Lichtfleckabmessungen gelten für | | bei maximaler Reichweite |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...60 |
| Schutzart | | IP 67 |

Zulassungen / Prüfungen

| | |
|-----|--------------|
| EMV | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

Mechanische Daten

| | | |
|-------------|------|------------------|
| Gewicht | [g] | 237 |
| Gehäuse | | Gewindebauform |
| Abmessungen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 |

OF5029



Einweglichtschränke Sender

OFS-00KG/10M

| | |
|--------------------|--------------------|
| Gewindebezeichnung | M12 x 1 |
| Werkstoffe | Messing vernickelt |
| Optikwerkstoff | PMMA |

Anzeigen / Bedienelemente

| | | |
|---------|---------|---------------|
| Anzeige | Betrieb | 1 x LED, grün |
|---------|---------|---------------|

Zubehör

| | |
|--------------|------------------------|
| Lieferumfang | Befestigungsmuttern: 2 |
|--------------|------------------------|


Bemerkungen

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Anschluss

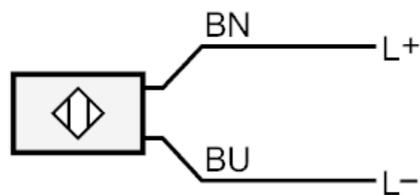

BN = Adernfarben :
braun
BU = blau