




Einweglichtschranke Sender

OGS-000A/LS-100-AK

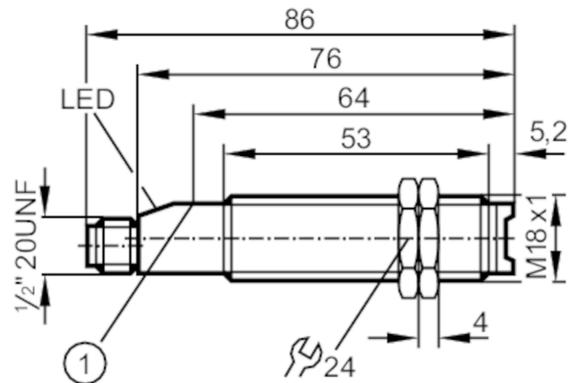

1 Taste ohne Funktion



Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Gewindebauform

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	20...250 AC/DC
Stromaufnahme	[mA]	< 5
Schutzklasse		II
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880

Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 15
Reich-/Tastweite einstellbar	nein	
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	2000
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite	

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
MTTF	[Jahre]	1662



Einweglichtschranke Sender

OGS-000A/LS-100-AK

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	38
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Gewindebezeichnung		M18 x 1
Werkstoffe		PBT
Optikwerkstoff		PMMA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Steckverbindung: 1 x 1/2"; Codierung: C



Anschluss

