




Einweglichtschränke Empfänger

OHE-DPKG/0,20M/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O8E204

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

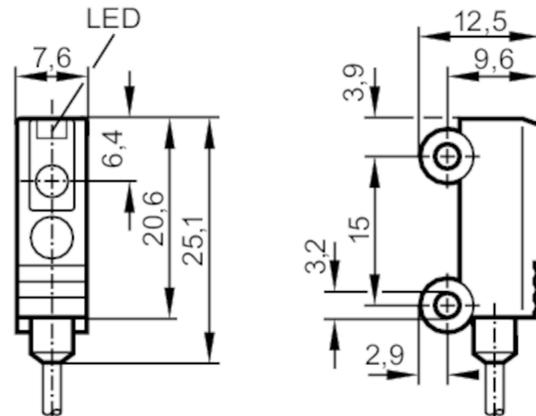

Produktmerkmale

| | |
|----------|--------------|
| Lichtart | Rotlicht |
| Gehäuse | Quaderförmig |

Einsatzbereich

| | |
|------------------|---------------------|
| Funktionsprinzip | Einweglichtschränke |
|------------------|---------------------|

Elektrische Daten

| | | |
|------------------|------|------------|
| Betriebsspannung | [V] | 10...30 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | < 10 |
| Schutzklasse | | III |
| Verpolungsschutz | | ja |
| Lichtart | | Rotlicht |
| Wellenlänge | [nm] | 660 |

Ausgänge

| | | |
|---|-----------------|-----|
| Elektrische Ausführung | PNP | |
| Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung | |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC | [mA] | 50 |
| Schaltfrequenz DC | [Hz] | 200 |
| Kurzschlusschutz | ja | |
| Ausführung Kurzschlusschutz | getaktet | |
| Überlastfest | ja | |

Erfassungsbereich

| | | |
|--------------------|-----------|-------|
| Sender / Empfänger | Empfänger | |
| Reichweite | [m] | < 1,2 |



Einweglichtschranke Empfänger

OHE-DPKG/0,20M/AS

| | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Reich-/Tastweite einstellbar | nein | |
| Reaktionszeiten | | |
| Ansprechzeit [s] | < 2,5 | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur [°C] | -20...50 | |
| Schutzart | IP 67 | |
| Zulassungen / Prüfungen | | |
| EMV | EN 60947-5-2 | |
| Mechanische Daten | | |
| Gewicht [g] | 14,8 | |
| Gehäuse | Quaderförmig | |
| Abmessungen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
| Werkstoffe | ABS | |
| Optikwerkstoff | PMMA | |
| Ausrichtung Optik | seitliche Optik | |
| Anzeigen / Bedienelemente | | |
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
| | unsicherer Bereich | 1 x LED, gelb blinkt |
| Bemerkungen | | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | |

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,2 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



Anschluss

