




Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO

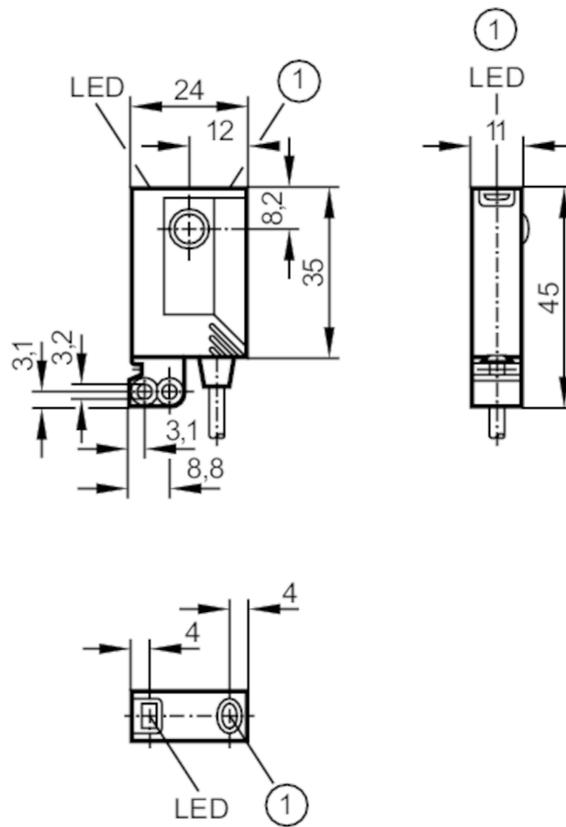

1 Taste ohne Funktion



Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 19
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	1000

OJ5011



Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO

Lichtfleckabmessungen
gelten für

bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...60

Schutzart IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV EN 60947-5-2

MTTF [Jahre] 1773

Mechanische Daten

Gewicht [g] 71,5

Gehäuse Quaderförmig

Abmessungen [mm] 35 x 24 x 11

Werkstoffe Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS

Optikwerkstoff Glas

Ausrichtung Optik frontale Optik

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Betrieb 1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang Grundbefestigung: 1, E20964

Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16

Federringe: 2

Muttern: 2

Bemerkungen


Bemerkungen Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Anschluss

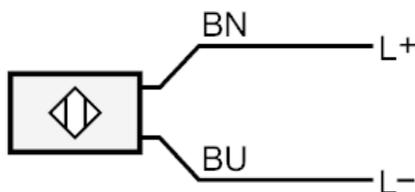

Adernfarben :
BN = braun
BU = blau