




## Einweglichtschränke Sender

OLSLOOKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: O5S700 + E21122

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

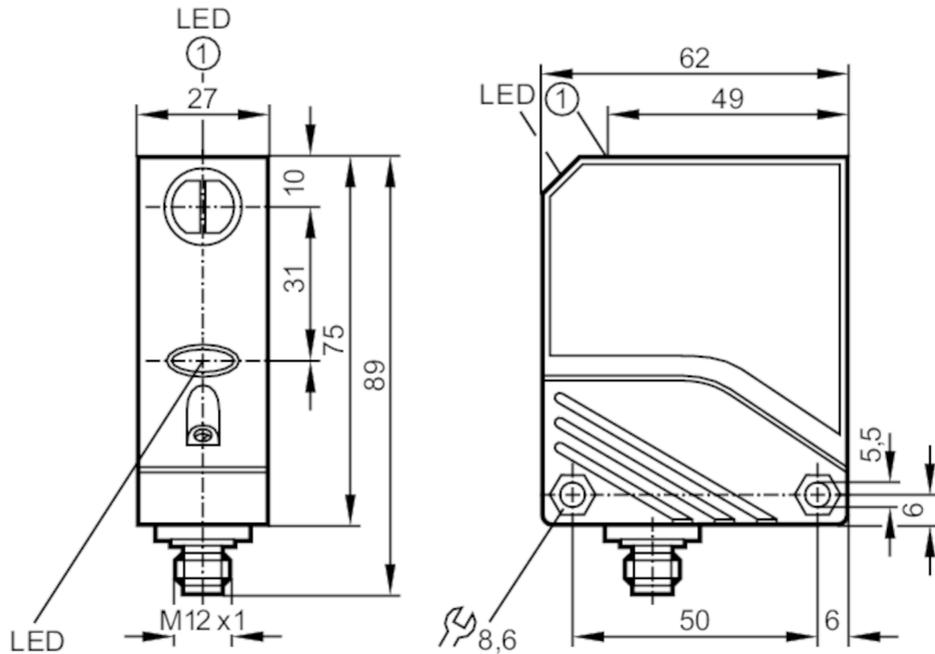

1 Taste

### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Laserschutzklasse	2
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 60
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Überspannungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	675
Typ. Lebensdauer	[h]	50000

### Ausgänge

Kurzschlusschutz	ja
Ausführung	getaktet



## Einweglichtschranke Sender

OLSLOOKG/US-100

Erfassungsbereich	
Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 60
Reich-/Tastweite einstellbar	nein
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm]	3
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	150
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-10...50
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Laserschutzklasse	2	

Mechanische Daten	
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	75 x 27 x 62
Werkstoffe	PBT
Optikwerkstoff	PMMA

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



# OL5019



## Einweglichtschranke Sender

OLSLOOKG/US-100

### Anschluss

