




## Einweglichtschranke Empfänger

ORE-V/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OR0002

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

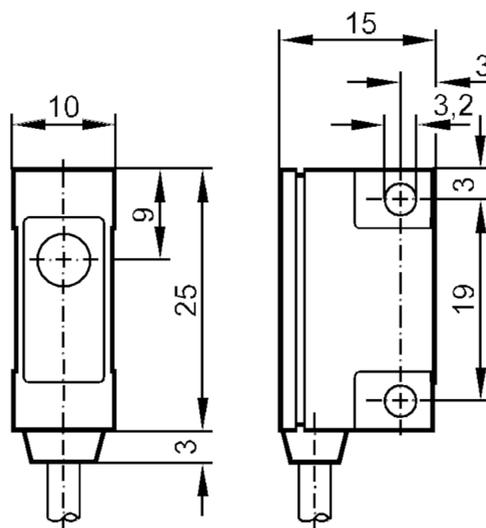

### Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

### Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschranke
------------------	---------------------

### Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	950

### Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

### Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
Reichweite [m]	< 2

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67


# OR0005



## Einweglichtschranke Empfänger

ORE-V10m

Zulassungen / Prüfungen	
MTTF [Jahre]	49633
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	0,125
Gehäuse	Quaderförmig
Werkstoffe	PPO modifiziert
Ausrichtung Optik	seitliche Optik
Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungswinkel: 1, E20212
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 10 m; 1 x 0,14 mm <sup>2</sup>	
Anschluss	

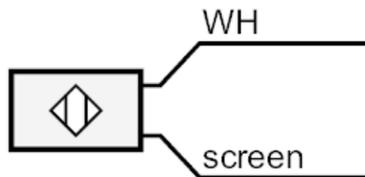

WH = Adernfarben :  
screen = weiß  
Schirm