


Reflexlichtschranke

ORR/ORT-V/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OR0004

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

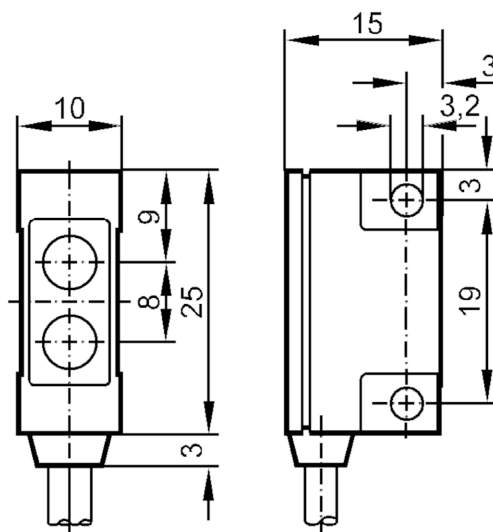

Empfänger in oberer Optik
Sender in unterer Optik

Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Reflexlichtschranke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Anschluss an Schaltverstärker	ja
Schaltverstärker	Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	950

Ausgänge

Kurzschlusschutz	nein
Überlastfest	nein

Erfassungsbereich

Reichweite auf Tripelspiegel [m]	0,3...1; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Tastweite [mm]	< 200; (weißes Papier 200 x 200 mm)

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Schutzart	IP 67



Reflexlichtschranke

ORR/ORT-V/6M

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	0,141
Gehäuse		Quaderförmig
Werkstoffe		PPO modifiziert
Ausrichtung Optik		seitliche Optik
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungswinkel: 1, E20212
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm ²		
Anschluss		

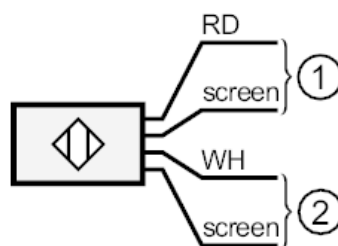

1 = Sender
 2 = Empfänger
 Adernfarben :
 RD = rot
 WH = weiß
 screen = Schirm