




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

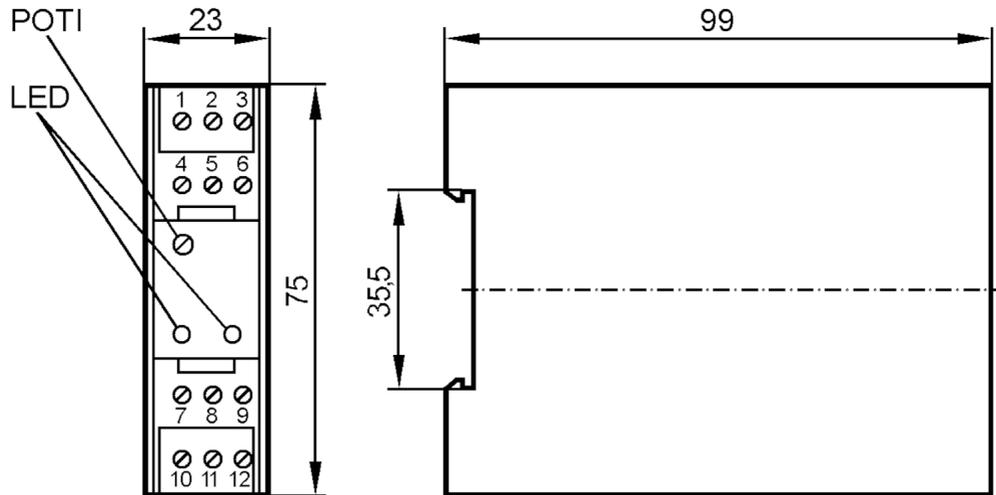

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	40; (24 V)

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1	
Elektrische Ausführung	PNP/NPN	
Ausgangsfunktion	Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)	
Schaltfrequenz DC	[Hz]	100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	135,5
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Werkstoffe		PBT

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, rot
	Einstellhilfe	1 x LED, gelb

Bemerkungen


Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------



Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 12 x ...2,5 mm²

Anschluss

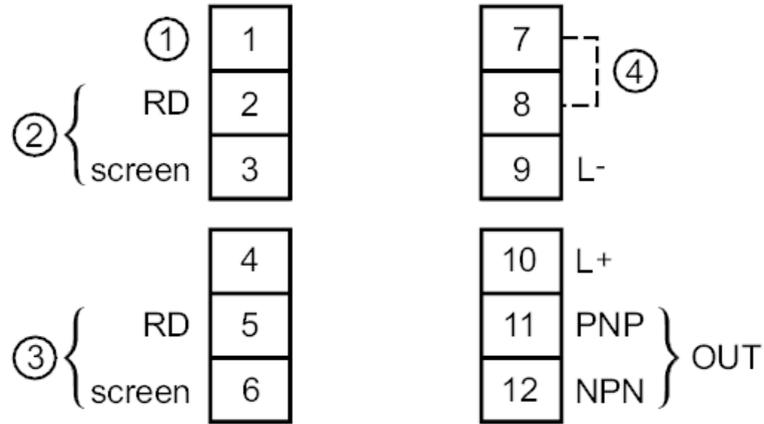

- 1 Sperrsignal
- 2 Sender
- 3 Empfänger
- 4 Ausgangsfunktion
- OUT Transistorausgänge