




Einweglichtschränke Sender

OWS-00KG/0,1M/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OJ5065

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

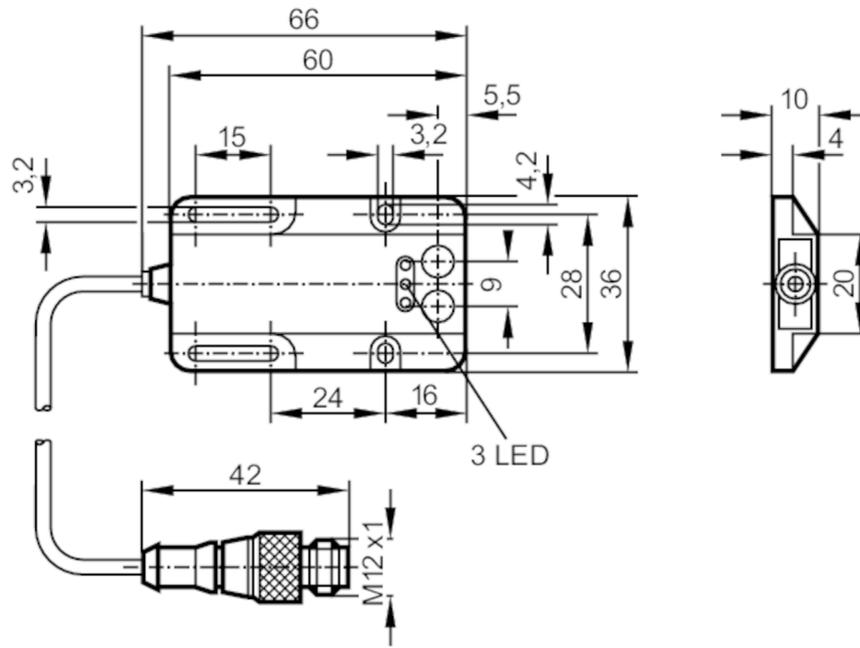

Sender in unterer Optik

Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip	Einweglichtschränke
------------------	---------------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	15; ((36 V))
Verpolungsschutz		ja
Lichtart		Rotlicht
Wellenlänge	[nm]	660

Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Sender	
Reichweite	[m]	< 4
Max. Lichtfleckdurchmesser	[mm]	320
Lichtfleckabmessungen gelten für		bei maximaler Reichweite

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 67

OW1013



Einweglichtschränke Sender

OWS-00KG/0,1M/US

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gewicht [g]	0,026
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	36 x 60 x 10
Werkstoffe	ABS glasfaserverstärkt
Optikwerkstoff	PMMA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,1 m, PVC

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

