




Lizenz zum Betrieb von moneo in Virtualisierungsumgebungen

moneo vAppliance License

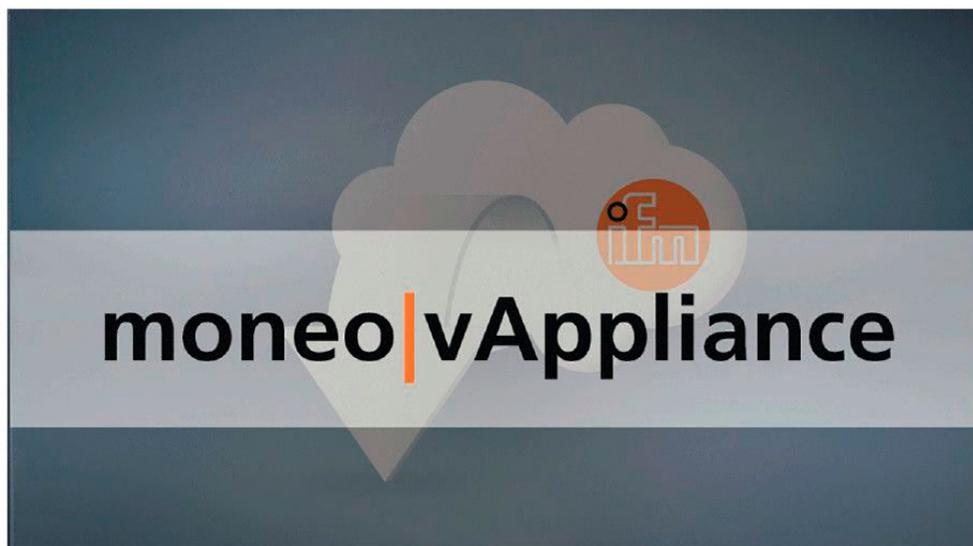

Einsatzbereich

Anwendung	Virtuelle Appliance zum Betrieb der moneo-Software in einer bestehenden IT-Infrastruktur moneo-Software vorinstalliert
Konfiguration	inkl. Management-System für Appliance-Wartung Integration der .OVF-Datei in die Virtualisierungsumgebung und anschließende Konfiguration im AMS (appliance management system)
Kompatibilität	VMware vSphere 7.0 oder aktueller Microsoft Hyper-V 2019 oder aktueller
Konnektivität	Schnittstellen für Sensor und IT-Netzwerk
Wartung und Support	inkl. Wartung und Support bis zum Ende des Folgejahres

Software / Programmierung

Sprache	Englisch
Datenträger	Download



Lizenz zum Betrieb von moneo in Virtualisierungsumgebungen

moneo vAppliance License

Art der Lizenz	Einzellizenz
Lizenzklasse	Vollversion

Systemvoraussetzungen

Min. CPU-Takt	1,8 GHz
Min. Anzahl CPU-Kerne	4
Min. RAM	8 GB
Min. Grafikauflösung	1920 x 1080
Netzwerkkarte	2 x Ethernet 1 Gbit
Netzwerkprotokoll	Ethernet TCP/IP
Betriebssystem	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (oder aktuellere Version)
Webbrowser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (unterstützte Versionen: siehe aktuelle Versionshinweise)

Bemerkungen

Bemerkungen	zum Betrieb der moneo-Produkte müssen benötigte Lizenzen separat bestellt werden
-------------	--