


# UC0199



## Aufsatzadapter für LB-Kabelrohr

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

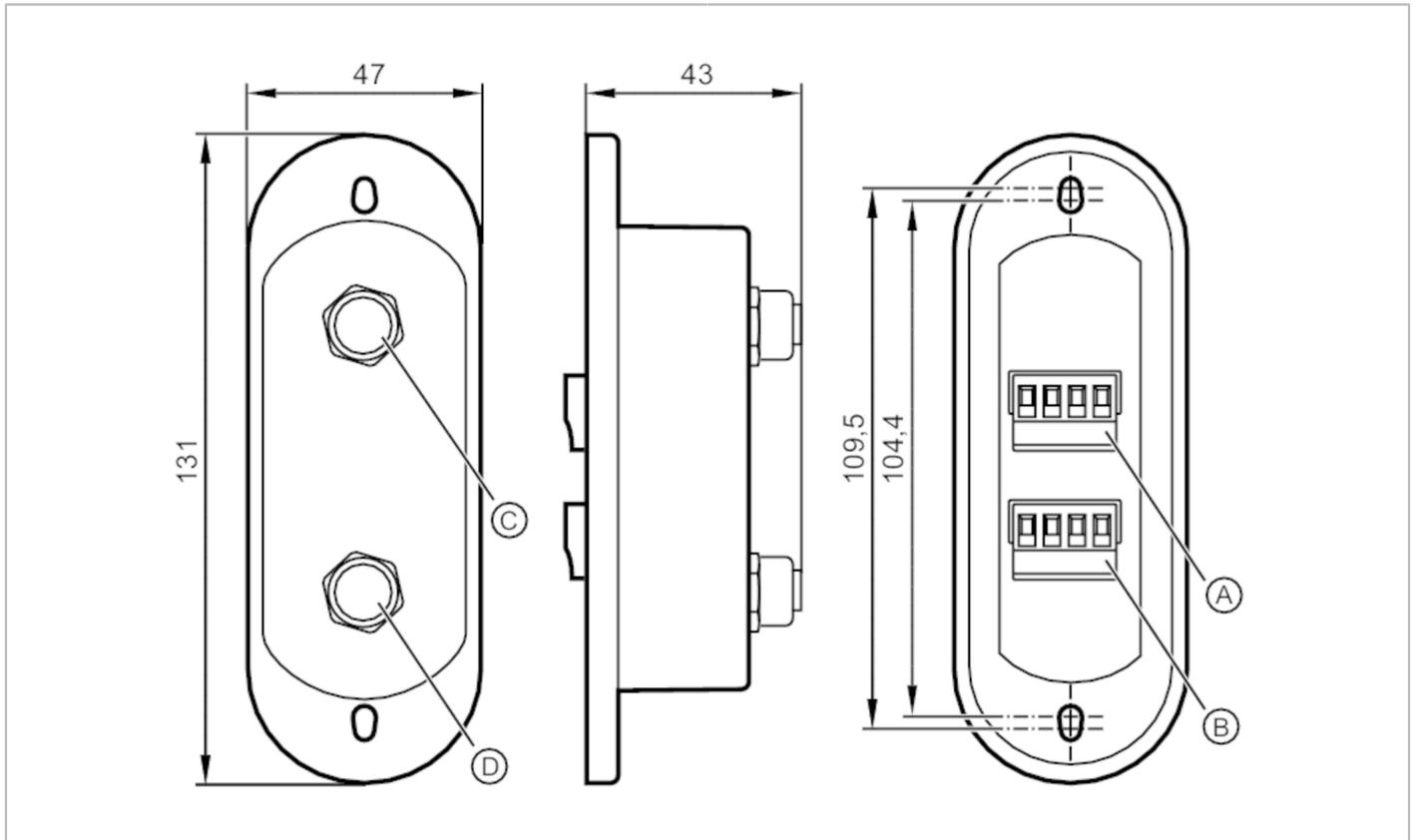

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 300 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	272,155
Werkstoffe	Gehäuse: PBT-GF20; Dichtung: NBR
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

# UC0199




## Aufsatzadapter für LB-Kabelrohr

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet

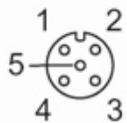

### Anschluss

